
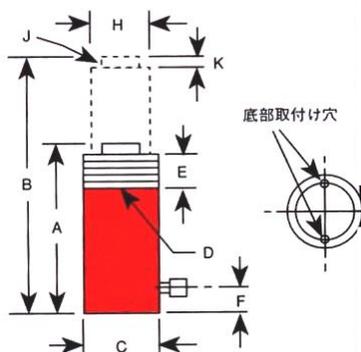


すべて取扱中止になりました

EA993EL-21～-29


(油圧シリンダー)

- 常用圧力 70Pa
- 強力リターンスプリングにより素早いピストンロッドの戻り
- カプラー付属

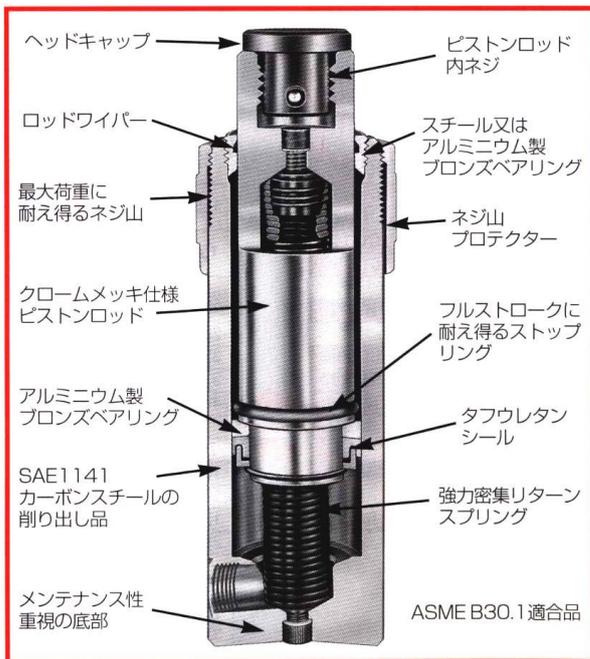

14ton
(9機種)
25.4-406.4mm
ストローク

- 油圧ホース、油圧ポンプは別途ご購入下さい。

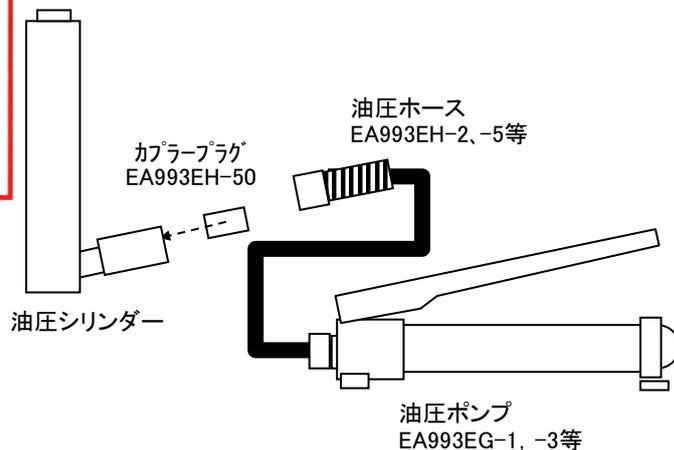

サポートベースはご使用できません。

			A	B	C	D	E	F	H	J	K				
ストローク (mm)	必要油量 (cc)	最低地上高	最大高さ (mm)	外径 (mm)	外ネジサイズ (インチ)	外ネジ長さ (mm)	ポート位置 (mm)	ピストンロッド径 (mm)	ピストンロッド内ネジサイズ及び深さ (mm)	ヘッドキャップ厚み	ボア径 (mm)	受圧面積 (cm ²)	能力 (KN/Mpa)	重量 (kg)	
EL-21	25.4	50.8	123.8	149	69.9	2 3/4-16	28.6	19.1	44.5	1-8X19.1	6.4	50.8	20.3	139 / 1390	3.4
EL-22	54.0	109.8	149.2	203											4.0
EL-23	104.8	211.4	200.0	305											5.2
EL-24	155.6	314.7	271.4	427											6.9
EL-25	206.4	417.9	322.2	529											8.1
EL-26	257.2	521.2	373.0	630											9.4
EL-27	308.0	444.2	423.8	732											10.5
EL-28	358.8	727.7	474.6	833											11.8
EL-29	406.4	824.8	522.3	929											12.8

(併用可能なアダプター)



(参考)

アクセサリ類を使用することで、パワー・チームの油圧シリンダーの使用時における融通性が増し、幅広い種類の作業が可能になります。


シリンダーの最大能力(70MPa)定格のアクセサリ類は、今までよりもさらにシリンダーの用途の範囲をひろげます。

アクセサリ類は、シリンダーの上部または底部に直接取り付けられます。

シリンダーベース・ボディアタッチメント



キャップ・スクリューで、このアクセサリをシリンダー・ベースに取り付けます。このアタッチメントには、数多くのオス型アダプターをネジ込むことができます。

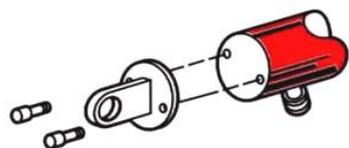



クレビスを取り付ける作業では、キャップ・スクリューで、ボディ用クレビスをシリンダー・ベースに取り付ける事でクレビスを利用したアプリケーションを使用する事ができます。

シリンダー固定用アクセサリ



ねじ込み式アダプター

シリンダーのピストンロッド先端に簡単にネジ込めます。下の図のように、サドルを取り付けられます。

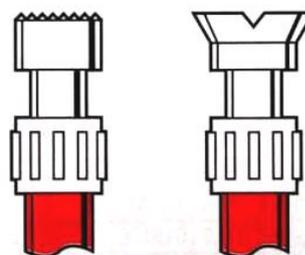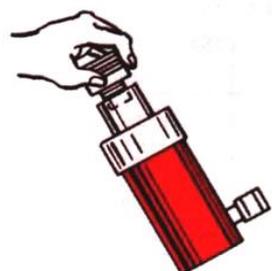

ピストン・ロッドにピストン・クレビスをネジ込んで、クレビスを取り付けます。

