


EA993KJ - 10 ~ KJ - 30 油圧シリンダージャッキ

安定の良いシリンダーベースとヘッドキャップ(受台)を備えた現場重視のシリンダジャッキです。
 手動ポンプ、電動ポンプどちらにも使用できます。
 無負荷でのジャッキの下降を内蔵スプリングの力で行います。(スプリングリターン)
 全機種にヘッドキャップ/シリンダーベースが付いています。

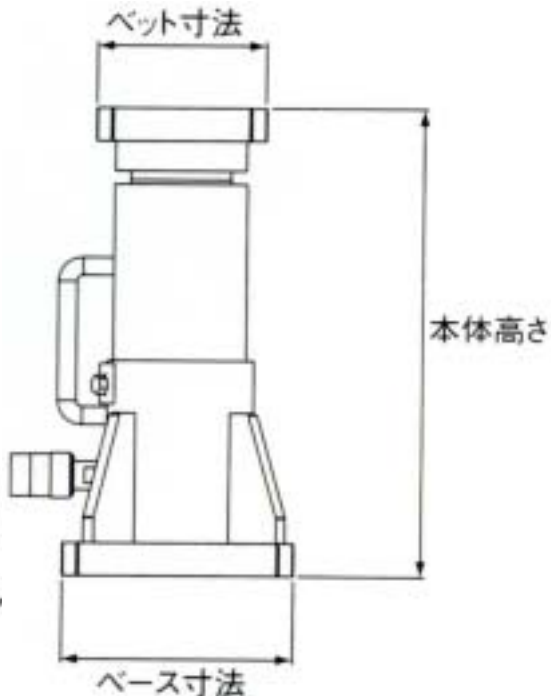

品番	能力	ストローク	本体高さ	重量	必要油量	ベース寸法	ヘッド	
							寸法	ネジ径
KJ-10	10t	100mm	286mm	9kg	146cc	120x120mm	75x75mm	50.2M
KJ-20	20t	125mm	315mm	18kg	419cc	150x150mm	110x110mm	70.2M
KJ-30	30t	125mm	320mm	24kg	553cc	170x170mm	120x120mm	68M