



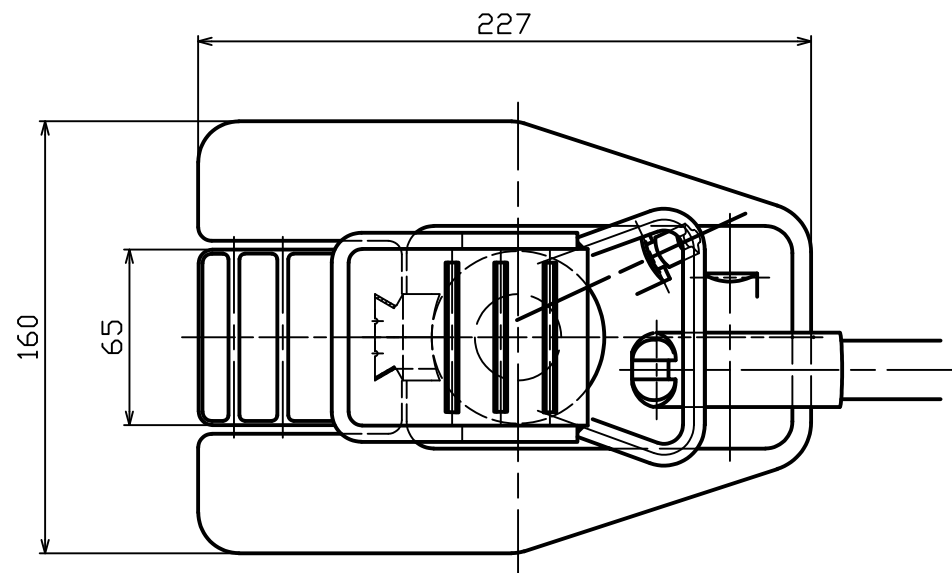

仕 様	
型 式	MHC-2T
能 力	爪部 2 TON
	頭部 5 TON
最低高さ	爪部 16 mm
	頭部 240 mm
油圧揚程	113 mm
最高高さ	爪部 129 mm
	頭部 353 mm
本体質量	11.4 kg
ハンドル	(3本ツナギ) 545 mm
総質量	12.3 kg

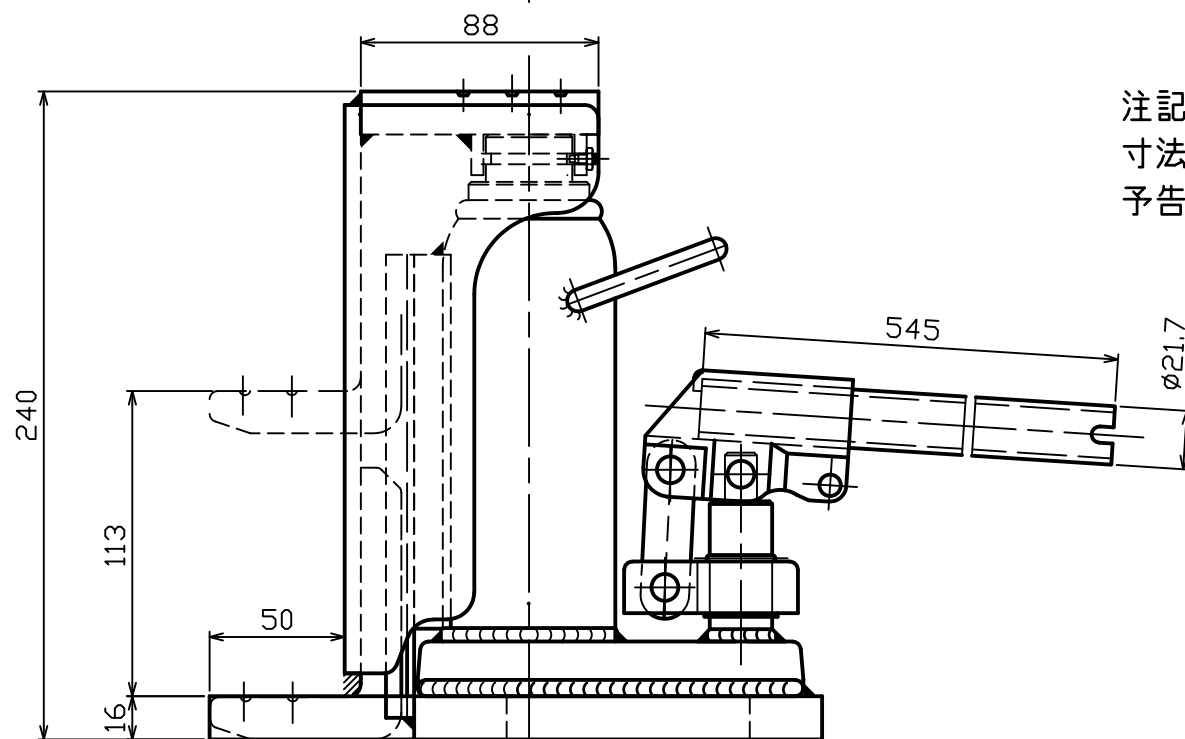

注記
寸法が記入されていない箇所は参考値になります。
予告なく仕様が変更することがあります。

名 称	2ton 爪付ジャッキ
型 式	MHC-2T
図面番号	J-658-0000.HP.0