

EA993RC(トラックブレイクドラム脱着カート)取扱説明書

(アメリカ)


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○ 組立


当製品を組み立てる時は角度調整ハンドルを先に取り付けます。

1. 角度調整ハンドルを頂部ナットにねじ込みます。
角度調整ハンドルの末端軸を傾斜マウントプレートに差し込みます。


2. 角度調整ハンドルの溝にロッククリップを押込みます。

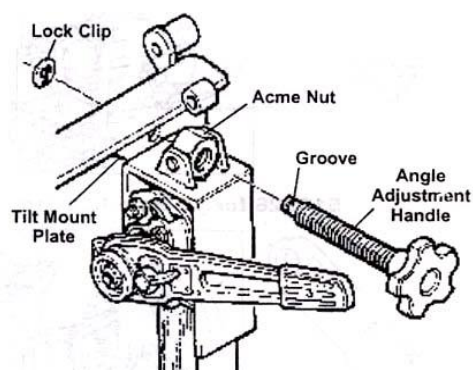


3. 上部グラブバーのヒンジ接続部と下部グラブバーのヒンジ部を図のように取り付けます。
(3/8"X2"ボルト X2個、3/8"ワッシャー X2個、3/8"ロックナット X2個を使用してください。)

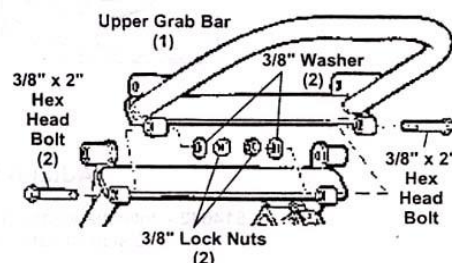

4. グラブバーの両サイドにポップピンを図のように差し込んでください。

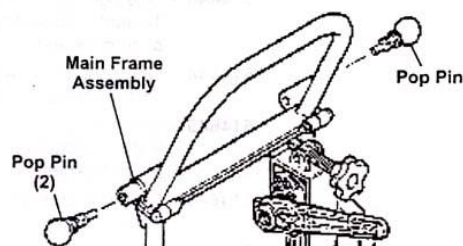

5. Uフレーム組品を本体スライダーのタブに図のように取り付けます。
(1/2"X3.5"ボルト X2個、1/2"ロックナット X2個を使用してください。)

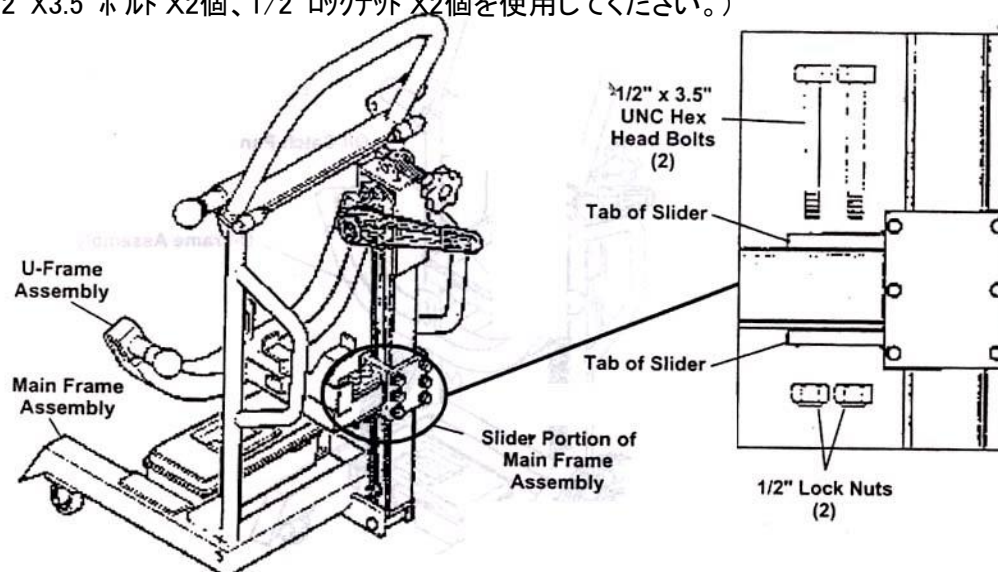


6. 本体に車軸を差込、両端に車輪を取り付けます。


注意: タイヤのバルブステムが
外側に向くようにして
ください。

車軸の両端の穴に割ピンを差し込み
割ピンを曲げて止めてください。

重要: タイヤの圧力は
50psiです。

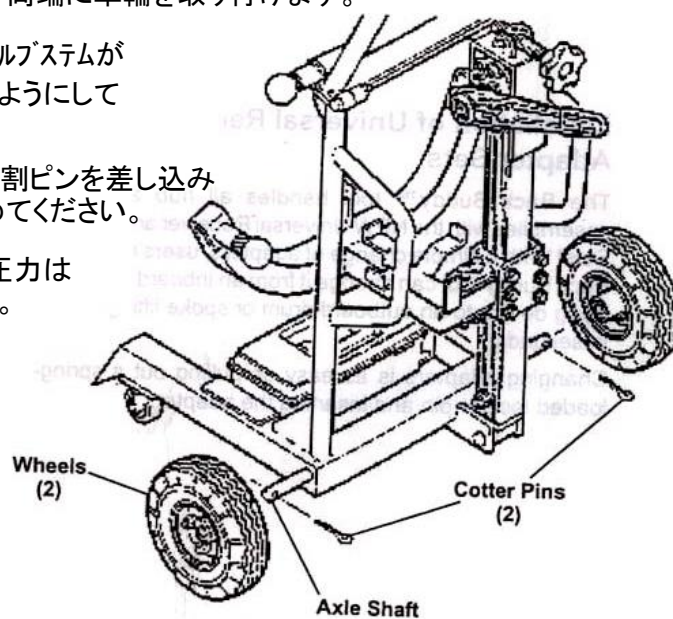


7. Uフレーム組品にオイルパンを図のように置きます。

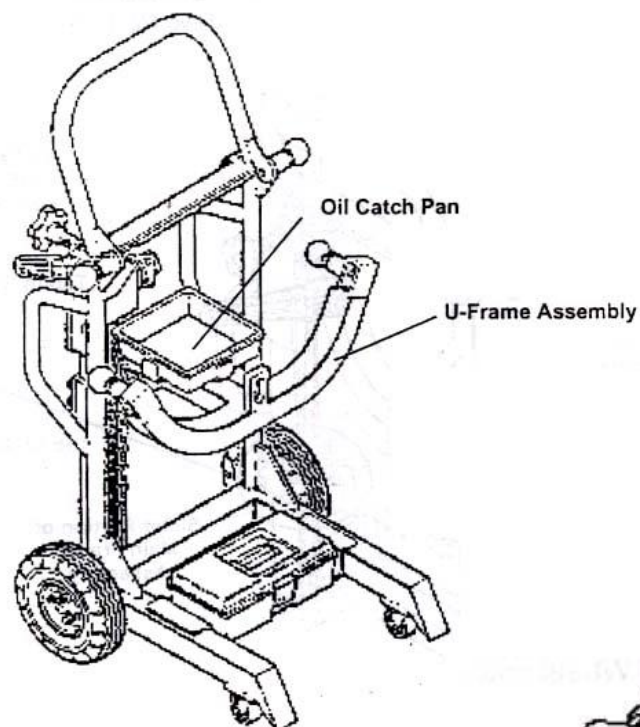


○ ユニバーサルレシーバーとアダプターの取付け

アダプターの交換はロケーターピン(スプリング入り)を
引きながらアダプターを差し込みます。

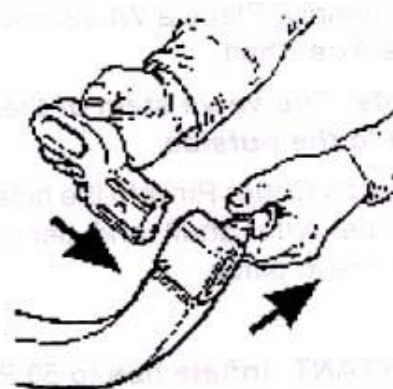


○ アダプター(別売)


EA993RC-5 5スポーク用 / 6スポーク用

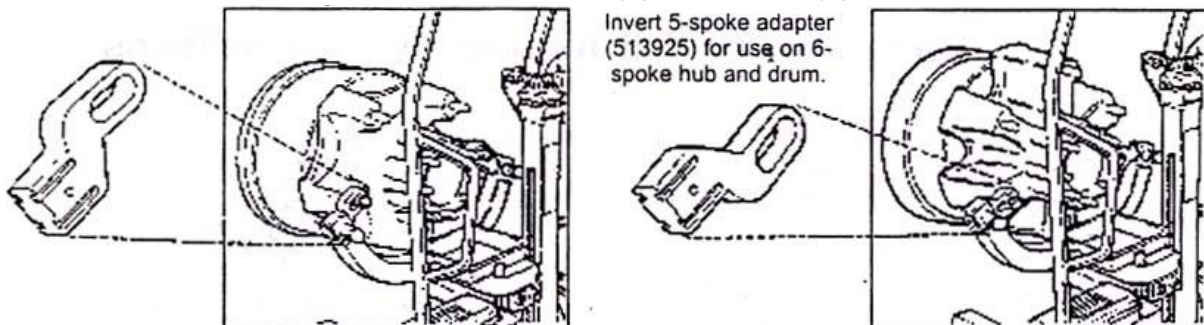

EA993RC-1 10ホールインボード用

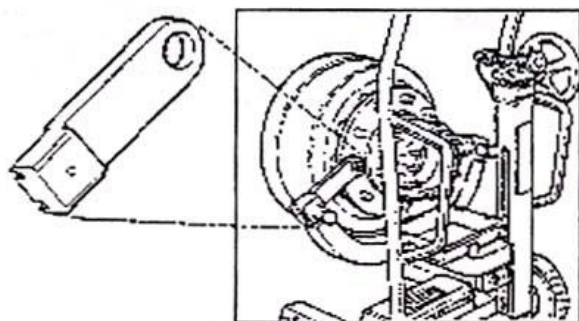

EA993RC-3 10ホールアウトボード用

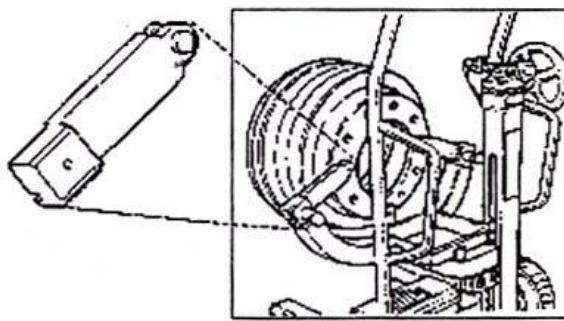

品番	名称
EA993RC-1	10スタッドインボード、ハブ&ドラム用
EA993RC-2	10スタッド355mm、ハブ&ドラム用
EA993RC-3	10ホールアウトボード、ドラム用
EA993RC-4	10ホールアウトボードドラム、3/4"バックプレート用
EA993RC-5	5&6スポークホイール用
EA993RC-6	8スタッドインボード、ハブ&ドラム用
EA993RC-7	8ホールアウトボード、ドラム用
EA993RC-8	6スタッドインボード、ハブ&ドラム用
EA993RC-9	6ホールアウトボード、ドラム用

廃番
廃番

廃番

○ 安全のために


1. レバーを打ち付けしないでください。器具を破損します。
2. 器具や荷物の下に直接立たないでください。
3. 負荷をかけている時はラチェットレバーに触れないでください。
4. フロートレバーは常にしっかりはまっている事を確認してください。
5. レバーに延長棒等を使用しないでください。
6. 製品には使用以上の負荷をかけないでください。


○ 荷物の上昇

1. チェンジレバーをUPの位置に入れます。
2. レバーを上下させて動かします。

○ 荷物の降下

1. チェンジレバーをDOWNの位置に入れます。
2. レバーを上下させて動かします。

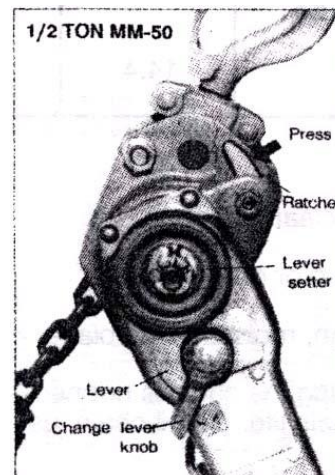

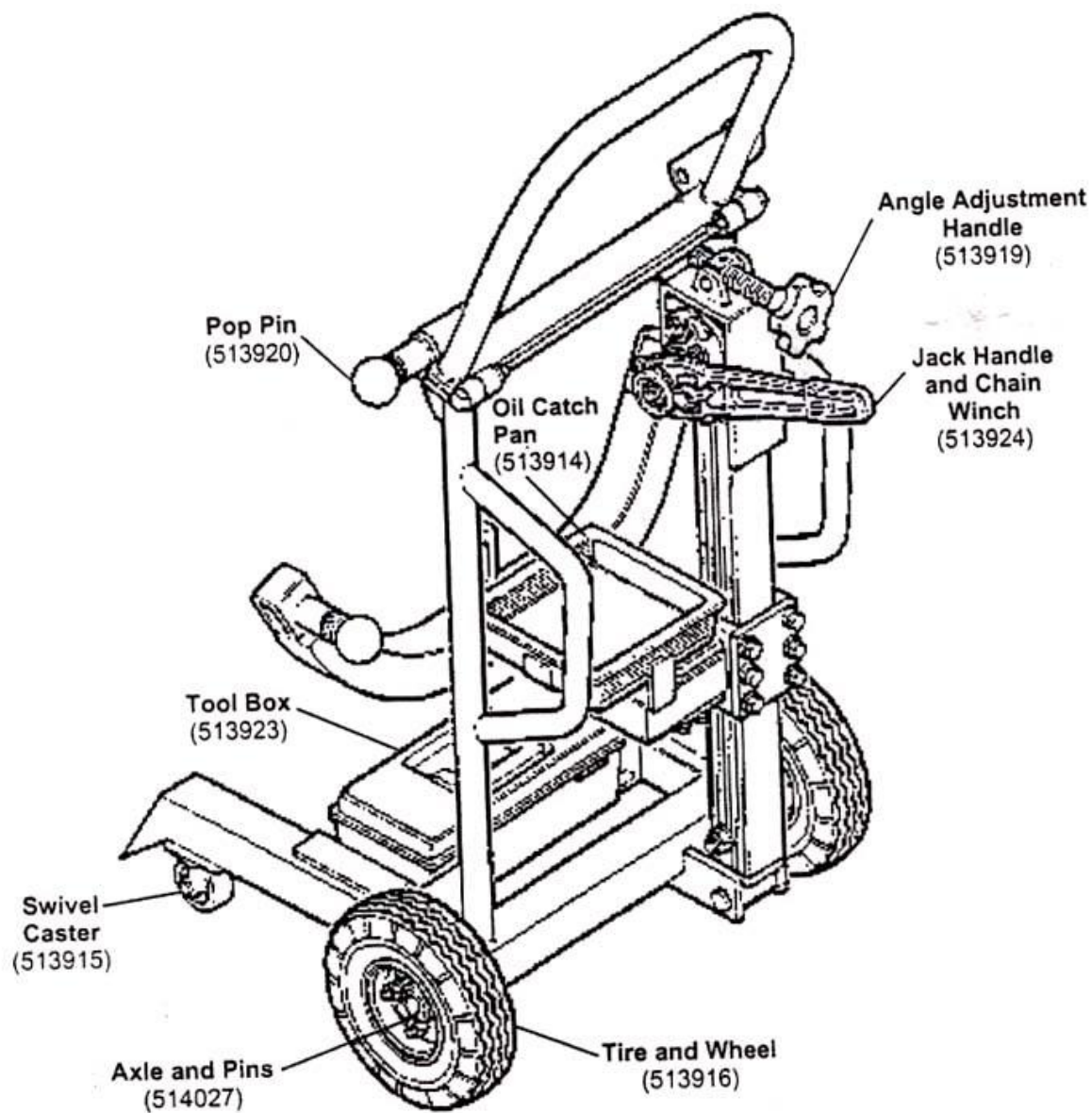

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

