


EA997D-4-8 フレキエアダクト

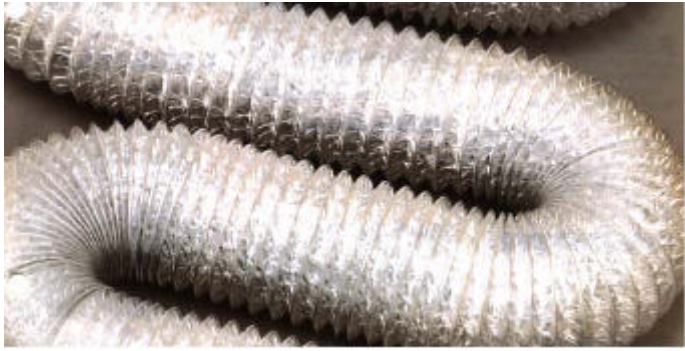


高品質で経済的な不燃性フレキエアロダクト

二重でより丈夫な完全伸縮アルミ製

供給温度範囲 -20 ~ +120
使用最大圧力 750mmW.G.
使用最大気流速度 毎秒30m
らせん状のワイヤーは右巻きです。

	内径 ()	外径 ()
EA997D-4	104mm	108mm
EA997D-6	154mm	161mm
EA997D-8	203mm	212mm

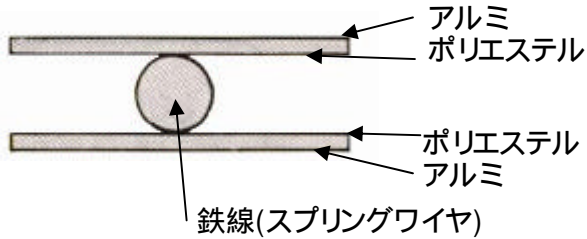

ポリエステルをラミネートしたアルミ層が、二重に巻いてありますので、70ミクロンという厚みで、耐火性バツゲンで大変丈夫です。

フレキエアロダクト

エアロダクトは変型伸縮自在のエアロダクトです。二重の複層のアルミポリエステルフィルムを高品質の接着剤で、防腐剤として高品質のカーボンを塗ったスプリングワイヤーを入れて両面から接着してあります。スプリングワイヤーは25mm(1")間隔でエアロダクトは非常に強靱でダクトを最高に伸ばしても、絶対に損傷はありません。エアロダクトは不燃性で、他のフレキシブルダクトと比較した場合、特に効果的で特性が高い。

《特長》

高圧にも耐えます。

二重の複層のアルミフィルム機構のため強靱であります。

空気の漏洩はなく、空気モレはありません。

エアロダクトは少しの摩擦ロスがありますが、中心はスムーズに流通します。

安い作業コストです。

引き伸ばし収縮は、普通サイズで10回以上でもOK。一杯に引伸ばしても収縮は問題ありません。

不燃性です。

《寸法とパッキング》

1本の長さ10m

1カートンに1本ずつの梱包。

普通品 カートンの長さ 75cm

《適用範囲》

全ての空調設備及び換気設備、工場、並に病院、ホテル、オフィスビル、マンション等の全て。

自由変型できるので、とくに高い場所での取付作業がラクです。

他のダクトが届かない所、又は作業しにくい場所でも、簡単に経済的に取り付けられます。