


断面図

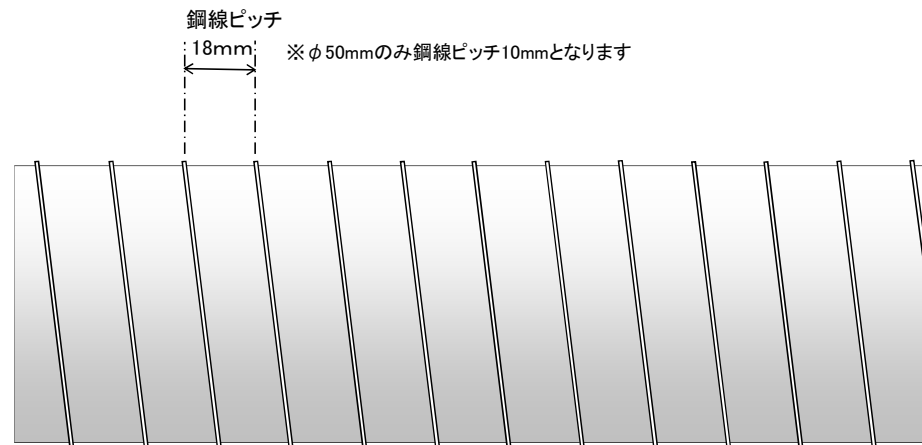

側面図

《材料構成》

- ①アルミニウム箔
- ②ポリエステルフィルム
- ③高炭素鋼線 φ0.9~1.5mm
※ダクト口径により鋼線径変わります

(各層接着はウレタン樹脂系接着剤を使用)

《使用条件》

- 最小曲半径 : $R=1/2Dia$
- 最大使用静圧
正圧: 3000Pa
負圧: 1240Pa(φ50~φ150)
760Pa(~φ200)
250Pa(~φ500)
- 瞬間使用温度: $-30^{\circ}C \sim +250^{\circ}C$
- 最大通過風速: 30m/sec.

悟空 10m/1本	
呼径(φD)	重量
50mm	1.5kg
75mm	1.1kg
100mm	1.4kg
125mm	2.0kg
150mm	2.6kg
175mm	2.9kg
200mm	3.6kg
225mm	4.1kg
250mm	4.8kg
275mm	5.1kg
300mm	5.9kg
325mm	6.2kg
350mm	7.0kg
400mm	8.3kg
450mm	9.9kg
500mm	11.3kg



オリент商事株式会社
 東京都中央区八丁堀2-20-8
 八丁堀綜通ビル8F
 TEL 03-3523-1403 FAX 03-3523-1432

国土交通大臣
 不燃材料認定番号 NM-2834・NM-2835

尺度 SCALE Free
 作成日 DATE 2016.10.03

品名 NAME ワイヤアルミダクト**悟空**
 品番 TYPE ALUAFS-F