

風量調節ダンパー

空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開放または閉鎖を手動でハンドル操作します。


VD-RIA ガイド式



製品仕様	
取扱いサイズ	φ50～φ500
標準L寸法 (mm)	φ50=120、φ75=58
	φ100～φ200=132
	φ225～φ300=212
	φ325/φ350=262
	φ375/φ400=312
	φ425/φ450=362
	φ475/φ500=412

外板	φ50/φ75=三価メッキ φ100～φ500=亜鉛鋼板
羽根	亜鉛鋼板
シャフト	亜鉛メッキ棒鋼 φ50～φ300=φ9.6 φ325～φ500=φ12.7
軸受メタル	黄銅
駆動装置	鋼板、亜鉛メッキ

使用条件	
静圧	±500Pa以下
最大通過風速	10m/sec以下

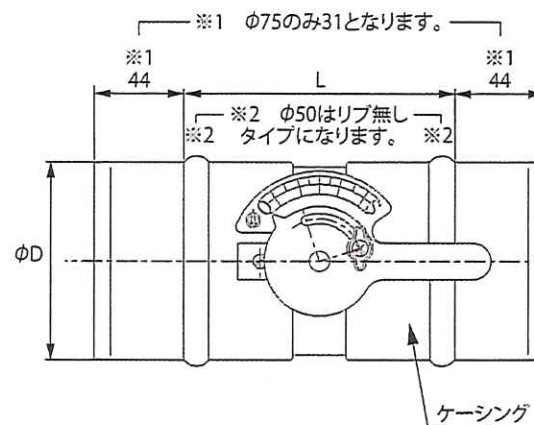

※丸フランジ式ダンパー、その他材質も製作いたします。

