

## ノックダウン式収納庫

工具を使用せず簡単に組立て・分解することができ、清掃する際にも内側が取手形状になっていますので簡単に取り外しすることができます。輸送コストが軽減でき省スペースで在庫ができるシンプルな梱包形態です。


### 組立手順



① 部品構成：側板4枚・底板1枚・仕切板1枚（深型のみ） ② 側板4枚を組み立てる。 ③ 側板組み立て完了。 ④ 底板を入れる。（浅型はこちらで完成） ⑤ 仕切板を入れて完成。

## 回転取っ手

ドリルで丸穴を2つ加工するだけで取付けることができます。取っ手位置も専用シールを付属していますので簡単に正確な穴をあけることができます。

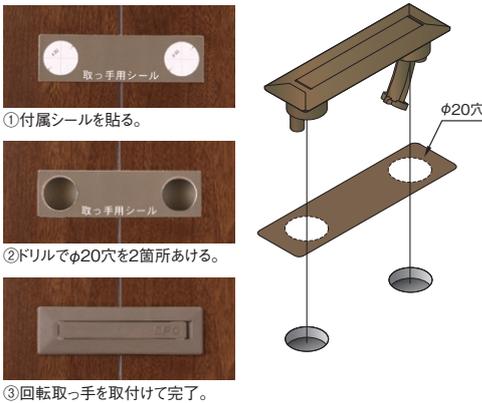


① 付属シールを貼る。

② ドリルでφ20穴を2箇所あける。


③ 回転取っ手を取付けて完了。

## らくらく施工の内蓋

内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。


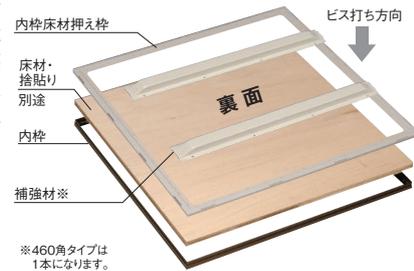


※460角タイプは1本になります。

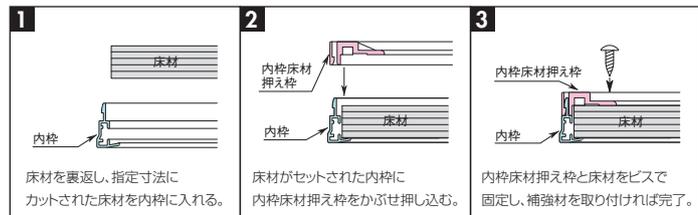


## ブラ受け


受桝を使用せず、根太にブラ受けを取付けます。ビスで締め付けることでブラ受けが根太に密着しますので隙間が生じません。床面開口寸法が大きくなった場合でも正確に施工できます。ブラ受けは左右自在にスライドできるので、誤った位置にビス打ちしても再設置できます。

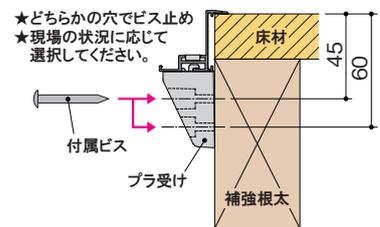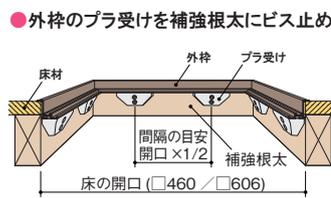

### らくらく床下収納庫

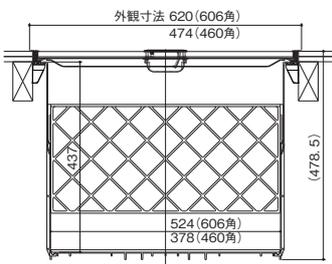


### らくらく浅型床下収納庫

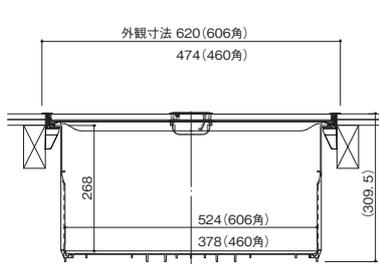

### 床面施工開口寸法:A

### 内枠床材寸法:B

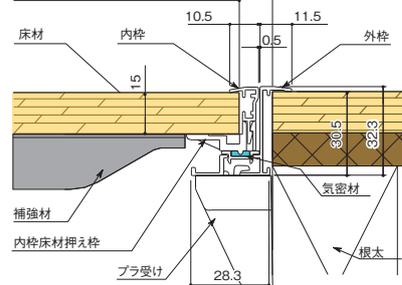

### らくらく床下収納庫

型番	サイズ	カラー	床面施工開口寸法A	内枠床材寸法B	付属部品 回転取手	補強材	箱入数
SFC460B	460角	ブロンズ	460×460	436×436	1SET	1本	1台
SFC606B	606角	ブロンズ	606×606	582×582		2本	
SFC460S	460角	シルバー	460×460	436×436		1本	
SFC606S	606角	シルバー	606×606	582×582		2本	

※15mm厚床材の場合、そのまま使用していただけますが、15mm厚未満の床材の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。  
※内枠補強材を付属していますので必ず内枠床材に取り付けてください。  
※気密型タイプもご用意できます。

**SFC460S...EA997LE-31**

**SFC606S...EA997LE-32**

### らくらく浅型床下収納庫

型番	サイズ	カラー	床面施工開口寸法A	内枠床材寸法B	付属部品 回転取手	補強材	箱入数
SFS460B	460角	ブロンズ	460×460	436×436	1SET	1本	1台
SFS606B	606角	ブロンズ	606×606	582×582		2本	
SFS460S	460角	シルバー	460×460	436×436		1本	
SFS606S	606角	シルバー	606×606	582×582		2本	
FSOP460	460角		SFS460タイプ 2階用補強金具				1台
FSOP606	606角		SFS606タイプ 2階用補強金具				

※ はオプション品です、浅型収納庫を2階に取り付けられる場合は、組み合わせてご使用下さい。  
※15mm厚床材の場合、そのまま使用していただけますが、15mm厚未満の床材の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。  
※内枠補強材を付属していますので必ず内枠床材に取り付けてください。

**SFS460S...EA997LE-21**

**SFS606S...EA997LE-22**