

フローハッチ 充填用

充填用(充填深さ:21.2mm) 屋内用 一般形
アルミニウム+スチール製 アルミニウム目地

歩行用


公共建築協会評価対象品

MOEO-M

蓋プレート厚 2.3mm



- 落とし込み把手付の、アルミニウム+スチール製です。
- 把手にロック機構を内蔵した「把手ロック式」も対応可能です。
- 特殊サイズも製作可能です。

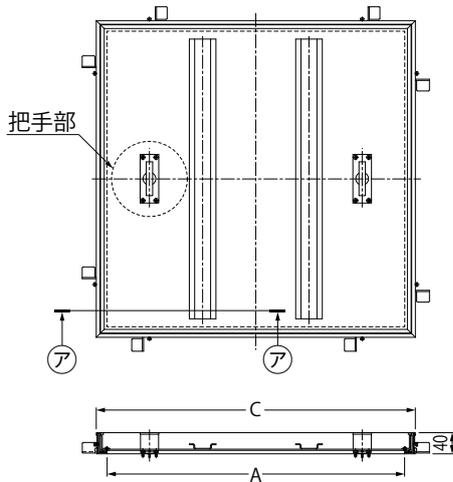

把手部 平面詳細図

フローハッチ
マシンハッチ

充填用


張物用

フローリング
床材用

薄層床仕上材
充填用

マシンハッチ

MOEO-M ㊦-㊦ 断面 納まり図

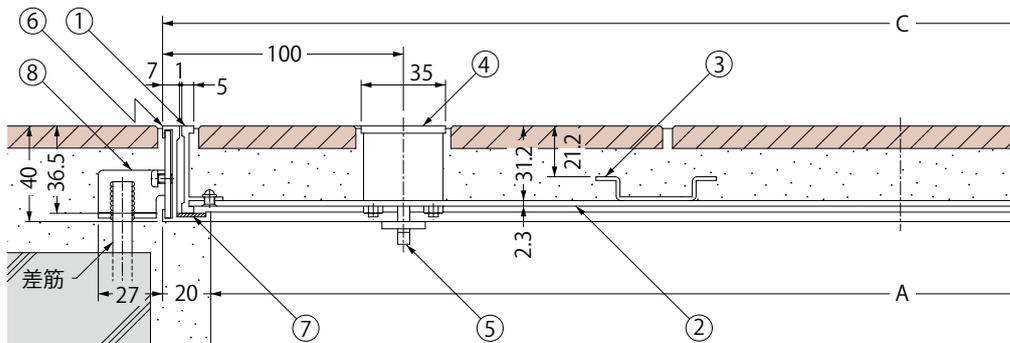

部品構成

① 蓋フレーム	材質: A6063S	処理: 陽極酸化塗装複合皮膜
② 蓋プレート	材質: 溶融亜鉛めっき鋼板	
③ 補強材	材質: 溶融亜鉛めっき鋼板	
④ 把手カバー	材質: SUS304	
⑤ 把手本体	材質: SPCC	処理: 電気亜鉛めっき
⑥ 枠	材質: A6063S	処理: 陽極酸化塗装複合皮膜
⑦ クッション	材質: 軟質ポリ塩化ビニル	
⑧ アンカー	材質: SPHC	処理: 電気亜鉛めっき

寸法・質量表

<単位:mm>

呼称	A	C	質量	充填時の蓋質量
450	410	450	5.3kg	約19kg
600	560	600	8.8	35

◆注文・発注情報

ご注文の際は、下記要領をご指示ください。

<例> MOEO-M-600

特殊サイズも製作可能です。C寸法をご指示ください。