



# MSXO-M

蓋プレート厚 1mm

公共建築協会評価対象品

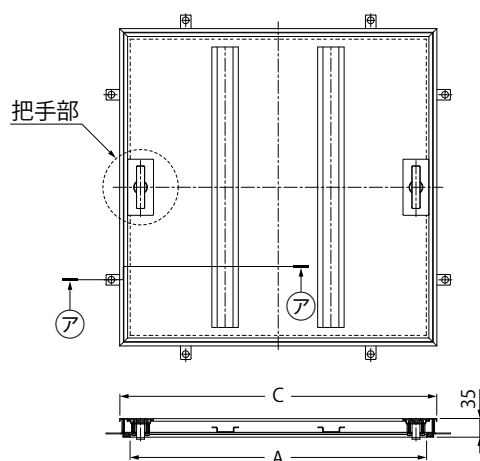

把手部 平面詳細図

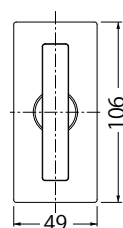

- 落とし込み把手付の、ステンレス製です。
- 軽量化のため、蓋厚さをを薄くしました。
- 小口径用の呼称200、250、300、350を設定しています。
- ガタツキ、騒音を防止する、クッション付の受枠です。

フローアーハッチ  
マシンハッチ

充填用


張物用

フローリング  
床材用

薄層床仕上材  
充填用

マシンハッチ

## MSXO-M ㊦ー㊦ 断面 納まり図

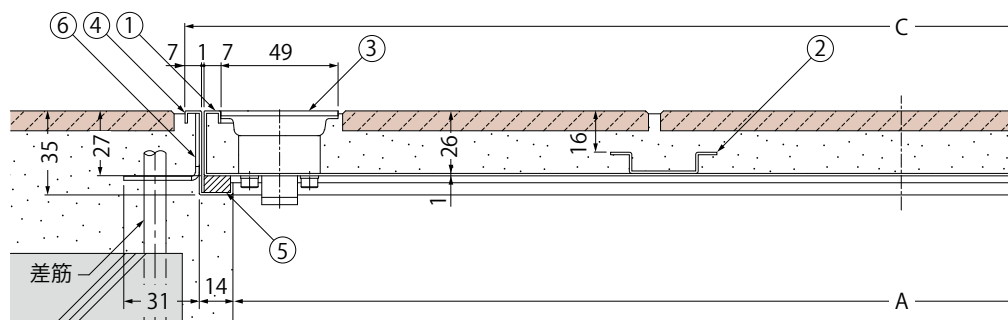

### 部品構成

- |        |              |
|--------|--------------|
| ①蓋     | 材質：SUS304    |
| ②補強材   | 材質：SUS304    |
| ③把手    | 材質：SUS304    |
| ④受枠    | 材質：SUS304    |
| ⑤クッション | 材質：軟質ポリ塩化ビニル |
| ⑥アンカー  | 材質：SGHC      |

### 寸法・質量表

<単位:mm>

| 呼称  | A   | C   | 質量    | 充填時の蓋質量 |
|-----|-----|-----|-------|---------|
| 200 | 160 | 200 | 1.3kg | 約 3kg   |
| 250 | 210 | 250 | 1.7   | 4       |
| 300 | 260 | 300 | 2.1   | 6       |
| 350 | 310 | 350 | 2.5   | 8       |
| 400 | 360 | 400 | 3.1   | 10      |
| 450 | 410 | 450 | 3.5   | 13      |
| 500 | 460 | 500 | 4.3   | 17      |
| 600 | 560 | 600 | 5.6   | 24      |

### ◆設計情報

呼称200、250、300、350の把手は、蓋の中心に1個です。

### ◆注文・発注情報

ご注文の際は、下記要領でご指示ください。

<例>MSXO-M-600