


張物用(適合床材:3.5mm以下) 屋内用 一般形
ステンレス製

歩行用

公共建築協会評価対象品

MSXO-P

蓋プレート厚 1mm

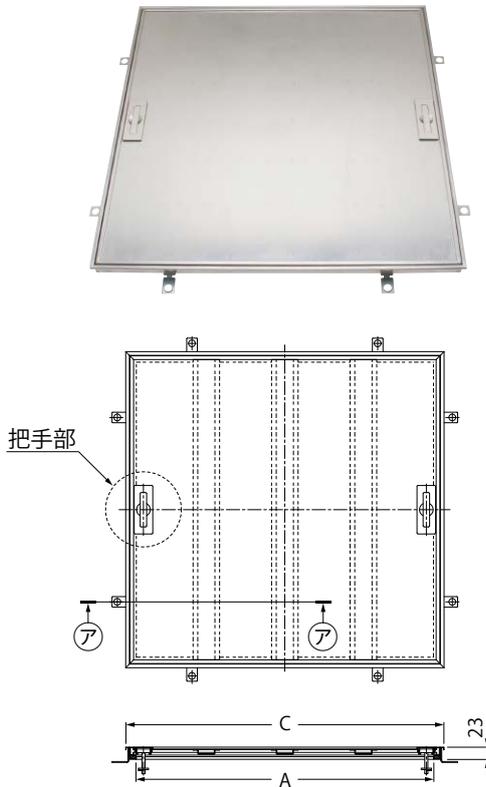

- 落とし込み把手付の、ステンレス製です。
- 小口径用の呼称200、250、300、350を設定しています。
- ガタツキ、騒音を防止する、クッション付の受枠です。
- 軽量化のため、蓋、受枠共に充填用とは別設計としました。

フロアーハッチ
マシンハッチ

充填用

 
張物用

フローリング
床材用


薄層床仕上材
充填用

マシンハッチ

把手部 平面詳細図



MSXO-P ㉞-㉞ 断面 納まり図

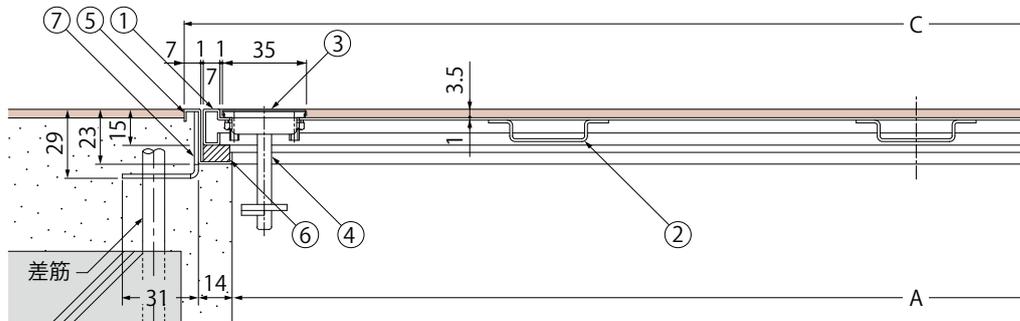

部品構成

- ①蓋 材質：SUS430
- ②補強材 材質：SUS430
- ③把手カバー 材質：SUS304
- ④把手本体 材質：強化ナイロン
- ⑤受枠 材質：SUS430
- ⑥クッション 材質：軟質ポリ塩化ビニル
- ⑦アンカー 材質：SGHC

寸法・質量表

<単位:mm>

呼称	A	C	質量	蓋質量
200	160	200	1.0kg	約1kg
250	210	250	1.3	2
300	260	300	1.7	2
350	310	350	2.1	3
400	360	400	2.5	3
450	410	450	3.0	4
500	460	500	3.7	5
600	560	600	5.0	7

◆設計情報

把手は落とし込み把手です。

呼称200、250、300、350の把手は、蓋の中心に1個です。

「張物用」は使用場所にご注意ください。
(231ページ「フロアーハッチ使用上の注意」参照)

◆注文・発注情報

ご注文の際は、下記要領でご指示ください。

<例> MSXO-P-600