


	金網	水止高さ	A	B	C	D	E	適応パイプ内径	有効換気扇面積
EA997MA-11	○	16	101	74	84	17	40	74~84	18.5cm ²
EA997MA-12	○	22	124	97	111	20	50	97~111	31.0cm ²
EA997MA-13	○	37	150	120	138	21	53	120~138	58.4cm ²
EA997MA-14	○	50	179	145	160	23	61	145~160	69.1cm ²
EA997MA-15	○	45	234	195	210	28	76	195~210	114.0cm ²

(ステンレス製付ガラリ) (単位mm)


- 熔接組立式
- 自然給排気口用部品

標準仕様 金網付 12M 防虫網 標準

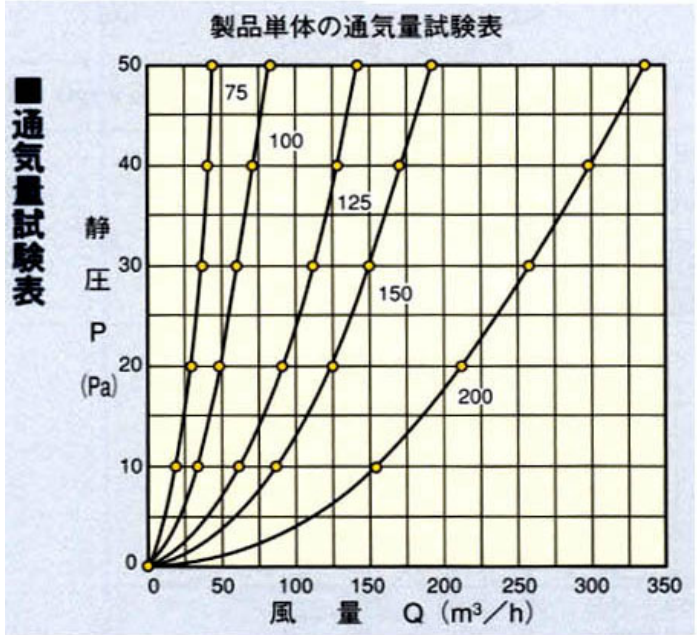

部品詳細

仕様・仕上げ	材質	本体	SUS304	t0.5
		ガラリ板		
	材質	金網	SUS316	t0.29×12M
	仕上げ	ガラリ板	DK	電解研磨処理

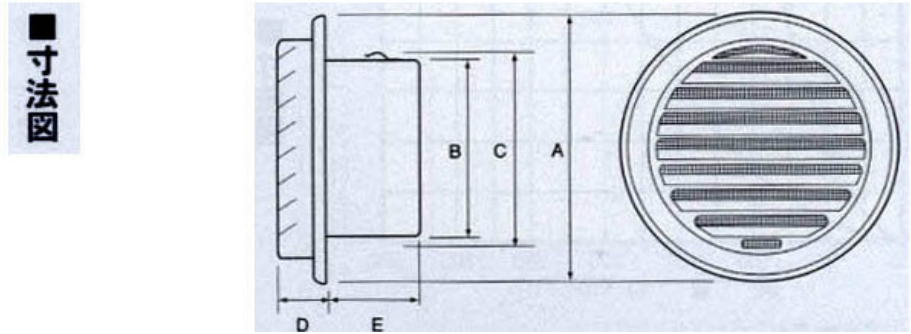

表面



側面



裏面

