
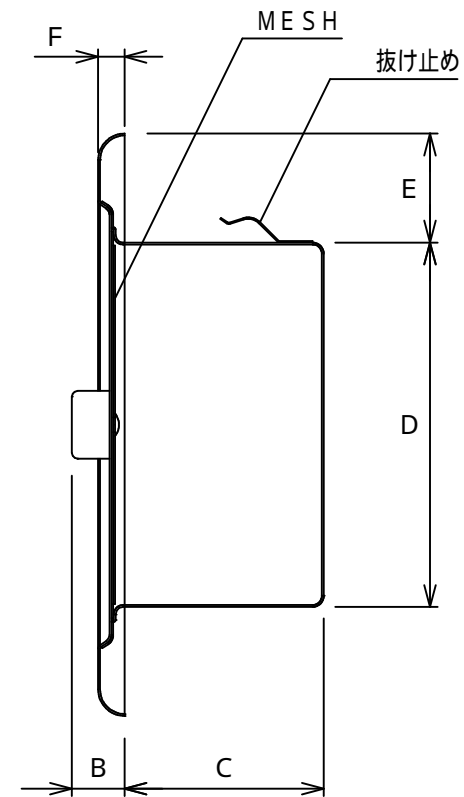


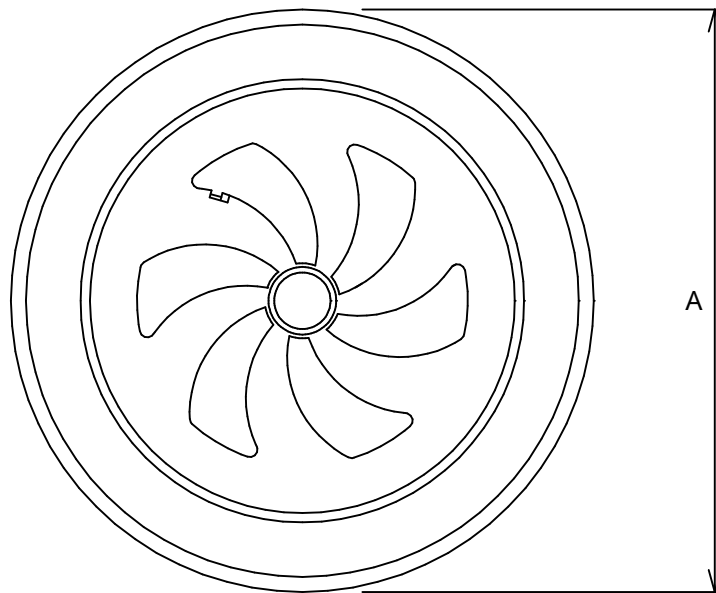

(単位mm)										圧力損失係数 ζ 金網 12M
型式 / 寸法	A	B	C	D	E	F	抜け止め径	適用パイプ		
UK-RN 75S	115	14	45	74	21	7	$\phi 84$	$\phi 75$		30.62
UK-RN100S	155	15	52	97	29	7	$\phi 111$	$\phi 100$		23.39
UK-RN125S	190	16	54	120	35	8	$\phi 138$	$\phi 125$		23.92
UK-RN150S	224	18	55	145	40	9	$\phi 160$	$\phi 150$		20.17

【金 網】 12M

材 質		レジスター SUS304 t0.5 / 回転板 SUS304 t0.5 差込部 SUS304 t0.5 / ツマミ φ18 SUS303						
名称	丸型レジスター			型式	UK - RN - S		図番	RN - 1101
承認	検図	製図	設計	尺度	FREE	 宇佐美工業株式会社		
M . U	Y . K	T . N	T . N	作成日	2017.09.14			