


ガラリ(換気口)

品番	適合パイプ径
EA997MA-4	97~111mm
EA997MA-6	145~165mm


- 内壁用
- 材質・・・本体、レジスター、回転板：SUS304
金網：SUS304
ツマミ：SUS303
- 仕上・・・ヘアライン・クリアー塗装
- ワンタッチで開閉ができます。スリーブ管に差し込んで取り付けて下さい。



■圧力損失曲線

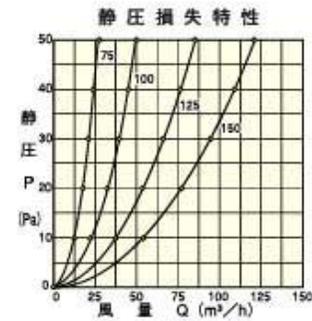

■外形寸法図(単位:mm)

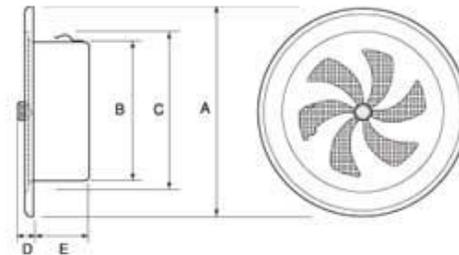

品番	A	B	C	D	E
EA997MA-4	155	97	111	15	52
EA997MA-6	224	145	160	18	55