

UK-UGENタイプ

ステンレス製 U型フード付ガラリ 溶接組立式

標準仕様 **ビス穴パンチ** **水切付**

追加仕様 **別注色** **3.5-10** **無** **薄壁型**

ビス穴パンチはφ100・φ150・φ200のみとなります。


自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。



写真はφ150です。

※写真をクリックすると拡大画像がご覧いただけます。


本体	ガラリ・水切板	SUS304	10.5
材質	金網		φ0.29×12M

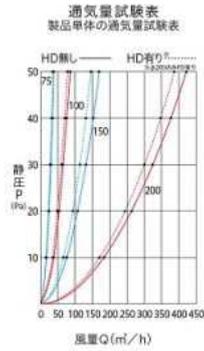

仕上げ

HL ヘアライ	MG メタリック グレー	※BK ブラック	※MB メタリック ブラウン
※WH ホワイト	※MW ミルキー ホワイト	※CS クリスタル シルバー	※DK 電鍍塗装 処理

※については受注生産になります。

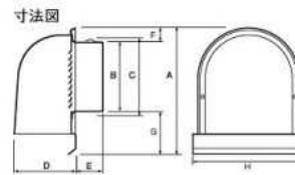

型式 (UK-)
UGEN 755-仕上げ
UGEN1005-仕上げ
UGEN1505-仕上げ
UGEN2005-仕上げ

EA997MC-10
EA997MC-15

1梱包 入数	金網 (メッシュ)	水止め 高さ	A	B	C	D	E	F	G	H	相当開口 面積cm ²
36個	12M	16	138	73	84	66	44	19	45	117	22.59
24個	12M	22	175	97	111	86	50	22	58	157	27.56
12個	12M	50	230	145	160	130	60	25	62	207	54.02
4個	12M	45	310	195	211	178	75	30	83	275	128.46

※別注色加算はMGE色定価に計算になります。