

# UK-YOM タイプ

ステンレス製 杉


## 丸型ボックス (後付施工)



UK-YOM 200-SM

※写真をクリックすると拡大画像がご覧になれます。

### ■施工例

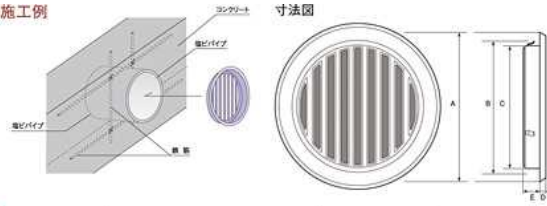

材 質	本	体	SUS304	10.5
	金	網		10.32×12M
仕 上 げ	本	体	ステンレスBA材	

EA997MF-51  
EA997MF-52

型 式 (UK-)	仕上げ	金網	A	B	C	D	E	有効換気面積	1梱包入数
YOM 150-SM	シルバー	●	185	161	147	6.5	28.5	49.0cm <sup>2</sup>	15枚 × 2
YOM 200-SM	シルバー	●	238	209	195	7.0	29.0	89.2cm <sup>2</sup>	15枚 × 2