
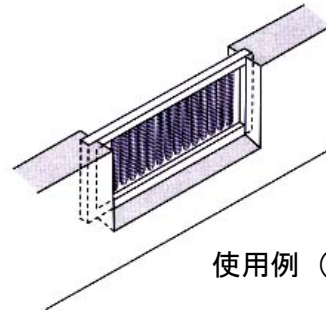


EA997MG-11-14 床下換気口

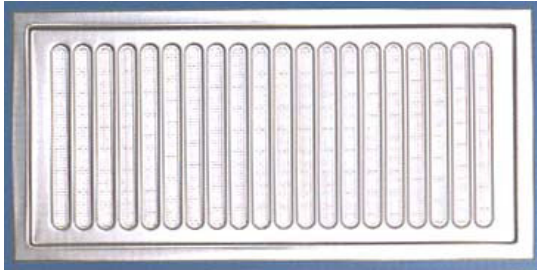

使用例（施工例）

《特長》

- シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。
- ステンレス製の防虫網付で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。
- オールステンレス製でサビにくく、長年にわたり建築物の美観を損なう心配がありません。
ただし、ステンレス建材のメンテナンスを怠ることのないようにして下さい。


《注意事項》

- 主として、床下換気口用の自然換気口部品として、ご使用ください。
(金網付製品は、毎月1回程度の、こまめな金網のメンテナンスを実行して下さい)
- 施工時の、取付の際は、専門業者の方にお任せ下さい。
(手袋等装着などの安全性の確保に最善の注意が必要です)

《使用・仕上げ》

材質	本体	SUS304 ステンレス	t=0.9
	防虫網	SUS304 ステンレス	t=0.32×12メッシュ
仕上げ	本体	SUS304	ステンレスBA材仕上げ

《寸法図》

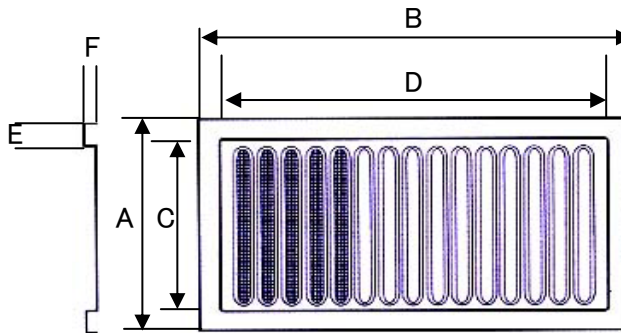

	A	B	C	D	E	F
EA997MG-11	120	300	94	274	14	6
EA997MG-12	150	300	124	274	14	6
EA997MG-13	150	450	124	422	14	6
EA997MG-14	200	400	173	372	15	6

《有効換気面積》

EA997MG-11	網付き	80.9cm ²
EA997MG-12	網付き	103.9cm ²
EA997MG-13	網付き	92.5cm ²
EA997MG-14	網付き	177.0cm ²



***EA997MG-13のみ中央の形状が異なります。**