


# 製品カタログ


## UK-YRタイプ

**UK-YRタイプ**  
ステンレス製 蘭 ボックスタイプ


リフォーム住宅推奨品 (後付施工)

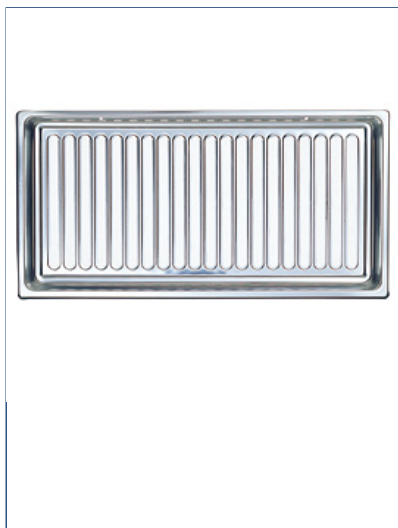

### ■施工例

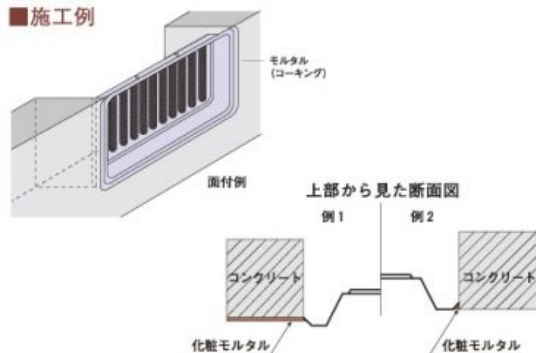

### 寸法図

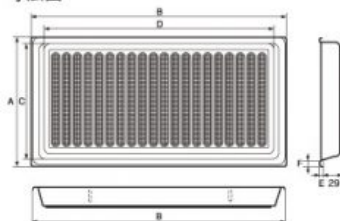

材 質	本	体	SUS304	10.5
	金	網		10.32×12M
仕 上 げ	本	体	S	ステンレスBA材
			A	アンバー塗装

	型 式 (UK-)	仕上げ	金網	A	B	C	D	E	F	有効換気面積
EA997MG-16	YR 1530-SM	シルバー	●	150	300	129	283	4	9	90.9cm <sup>2</sup>
	-AM	アンバー	●							
EA997MG-17	YR 1545-SM	シルバー	●	150	450	135	437	6	9	45.5cm <sup>2</sup>
	EA997MG-18	YR 2040-SM	シルバー							
	-AM	アンバー	●	200	400	190	381	6	10	154.8cm <sup>2</sup>