



## EA997MG-1-3 床下換気口

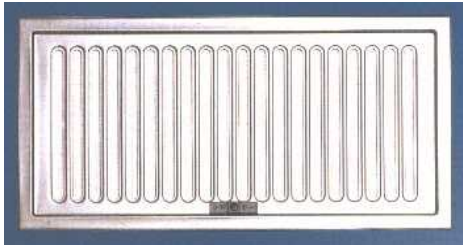

EA997MG-1-2



EA997MG-3

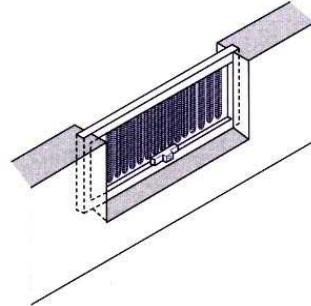

仕様例（施工例）

### 《特長》

- 冬期間など屋外の寒気を遮断し、建物の床下及び室内の快適な温度を保つのに役立ちます。
- シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。
- ステンレス製の防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。
- オールステンレス製でサビにくく長年にわたり建築物の美観を損なう心配がありません。但し、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。


### 《注意事項》

- 冬期間及び異常気象の強風時以外は、常に開いた状態にして下さい。
- 主として、床下換気口用の自然換気口部品として、ご使用下さい。
- 施工時の取付けの際は、専門業者にお任せ下さい。

### 《使用・仕上げ》

材質	本体	SUS304ステンレス	t=0.9
	スライド板	SUS304ステンレス	t=0.7
	防虫網	SUS304ステンレス	t=0.35×12メッシュ
仕上げ	本体	SUS304ステンレス	BA材仕上げ

### 《寸法図》

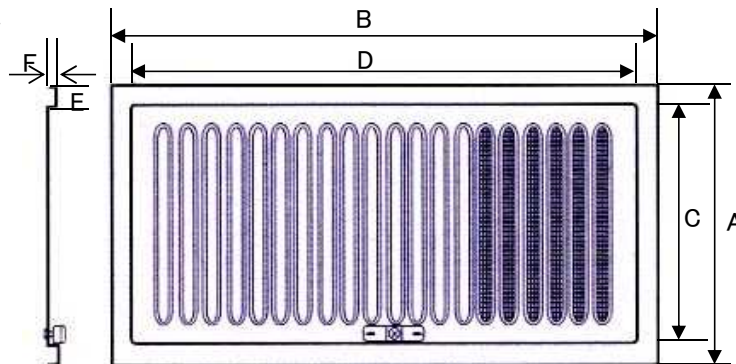

	A	B	C	D	E	F
EA997MG-1	150	300	124	274	14	6
EA997MG-2	150	450	124	422	14	6
EA997MG-3	200	400	173	372	15	6

### 《有効換気面積》

EA997MG-11	網付き	83.2cm <sup>2</sup>
EA997MG-12	網付き	164.3cm <sup>2</sup>
EA997MG-13	網付き	177.0cm <sup>2</sup>