

快適空間

エアコンの風をコントロール、さわやかな室内空間に

WAVE LOUVER series

ウェーブルーバーシリーズ

GLW50・GL50 天井埋込・吊下型エアコン対応
SL79 EA997MZ-1、2、6



こんな悩みに・・・

過冷房

過乾燥

温度ムラ

直撃

快適

エアコンの直風による不快感をなくします

省エネ

効率良く、空気を循環させ、温度ムラを解消し、ECO対策

風向自在

羽根をお好みの角度に調整でき、風向きは自由自在



取付簡単

両面テープで貼るだけ簡単に取付できます



◀ 取付・取扱方法は
こちらから!

SL79 壁付・天井型エアコン対応

EA997MZ-6




エアコンに調和する スッキリしたデザイン


各種タイプに
対応します



壁付型 SL79

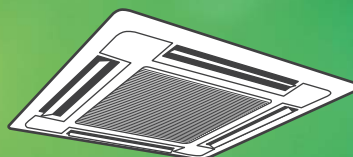

天井埋込型 GLW50・GL50 SL79

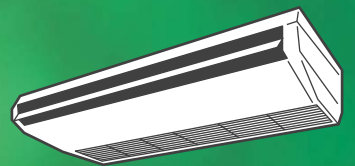

天井吊下型 GLW50・GL50 SL79

WAVE LOUVER

(単位: mm)

こんな悩みに

冷房の直風による過冷房・冷え



暖房の直風による過乾燥・のぼせ



パーティションや家具などで風が遮られて
空調効率の低下など・・・

**ウェーブルーバーを付けると風をムラなく
部屋全体に届け直撃も解消!!**



天井埋込型



エアコンの風向きを上向き気流にしたい時
尚且つ、温度センサー側の風流を抑えたい時

天井吊下型




エアコンの風向きを、さらに上向き気流にしたい時



エアコンの風向きを下向き気流にしたい時



2枚羽タイプ

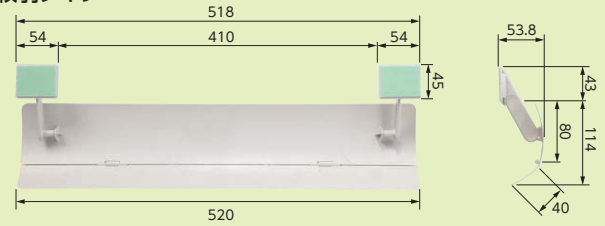


製品仕様

品名	ウェーブルーバー(幅広)	品番	GLW50
用途	エアコンの風よけ板	原産国	中国
材質	HIPS、ABS等	羽根寸法	520×80~120mm
色 (JAN)	アイボリー 4543845001758 ブラック 4543845002748	総重量	132g

(単位: mm)


1枚羽タイプ

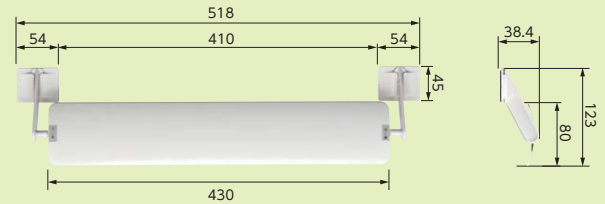

製品仕様

品名	ウェーブルーバー	品番	GL50
用途	エアコンの風よけ板	原産国	中国
材質	HIPS、ABS等	羽根寸法	430×80mm
色 (JAN)	アイボリー 4543845000119 ブラック 4543845002731	総重量	100g

(単位: mm)

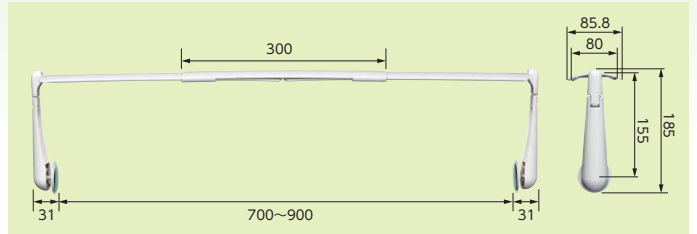

製品仕様

品名	ウェーブルーバー	品番	SL79
用途	エアコンの風よけ板	原産国	中国
材質	HIPS、ABS等	羽根寸法	700~900×80mm
色 (JAN)	アイボリー 4543845000096	総重量	260g

- 注意**
- エアコン以外の用途では使用しないでください。
 - ファンヒーター等の直接熱を発生する暖房器具には使用しないでください。
 - ルーバーに物を掛けたり、ぶら下がったりしないでください。
 - エアコンに異常が見られた場合は使用を中止してください。
 - 冷房運転時に使用場所の環境により、結露が発生し水滴が落ちることがありますので注意してください。



製品の
取り付け、
取扱方法
はこちらを
チェック!
GLW50



製品安全への取り組み

弊社では、当製品を安全にご使用いただける様に、「安全な製品情報表示システム」を取り入れて、当製品の取扱説明書を作成しています。詳しい情報はサイトへアクセスください。



タカラ産業株式会社

〒577-0013
大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネスビル2F
TEL (06) 7711-3080
<http://www.takaranet.co.jp>

商品写真は撮影や印刷の関係上、実際と異なる場合がございます。商品の改良のため、予告なしに仕様変更を行なう場合がありますのでご了承ください。