


養生用エアフィルター

EA997PA-50

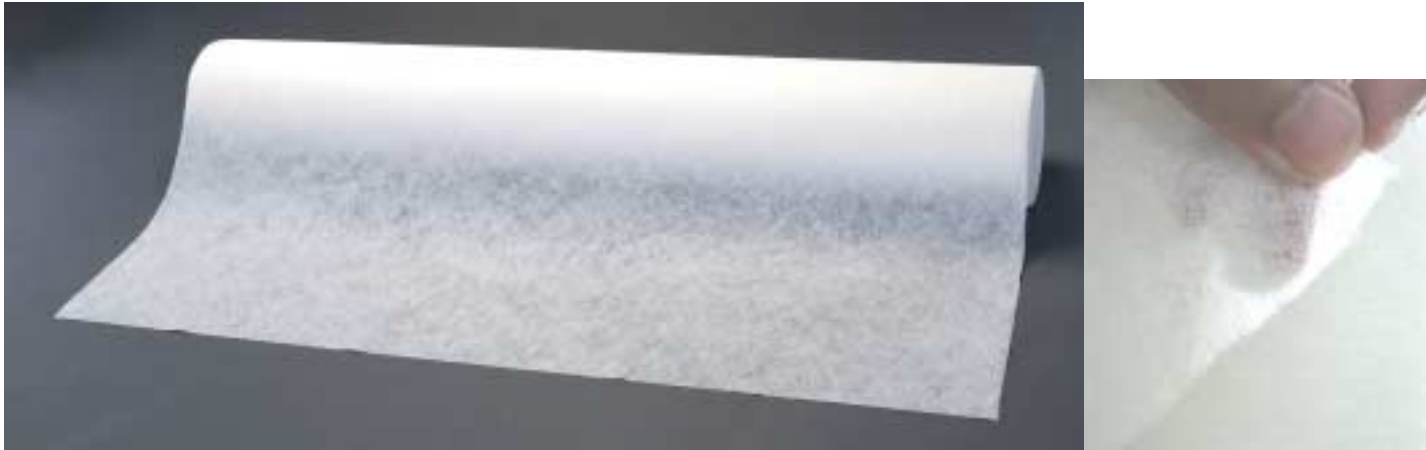

項目	品番	EA997PA-50
材 質		モダアクリル/ポリアミド
標準サイズ:幅×長さ (m)		1600mmX50m
厚み (mm)		1.2 ± 0.5
標準風速 (m/s)		2.0
圧力損失 (Pa)	初 期	35
ASHRAE平均捕集効率 (%)		74
使用温度 (°C)		≤ 60

・厚み測定法: フィルタの上にプレートを載せ、一定荷重をかけ測定
・圧力損失値: 初期圧力損失値は中心値

- 養生用
- ミスト・リント等の塵埃の捕集に。
- 使い捨て用
- 難燃性あり: JACA.11A-2003 Class3
- 梱包サイズ…1630X φ 250mm
- 梱包重量…7Kg