



エアフィルター(乾燥炉用) EA997PG-1~6 2枚入

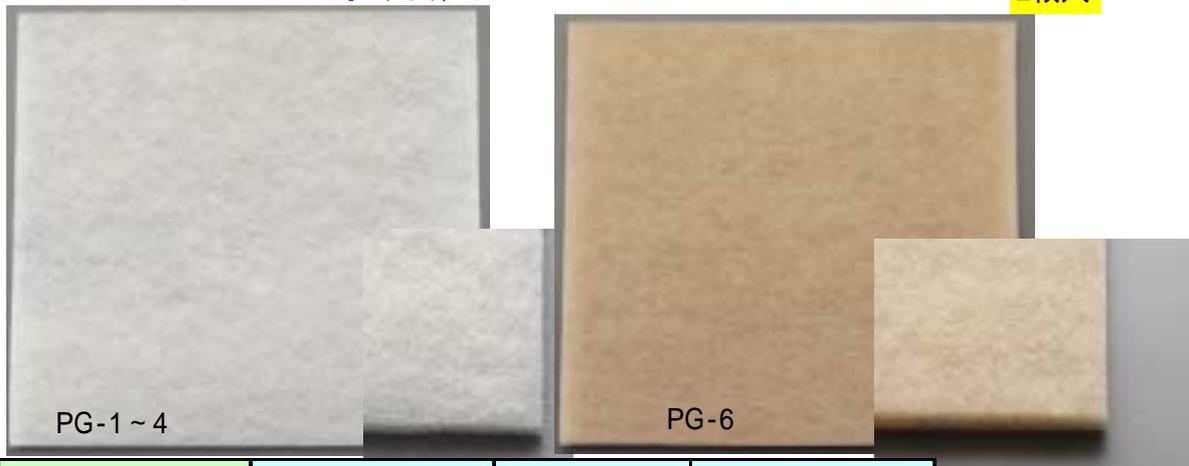

| 品番 | サイズ | 厚み | 耐熱温度 |
|-----------|-----------|------|------|
| EA997PG-1 | 305X305mm | 10mm | 約180 |
| EA997PG-2 | 500X500mm | | |
| EA997PG-3 | 610X305mm | | |
| EA997PG-4 | 610X610mm | | |
| EA997PG-6 | 500X500mm | 20mm | 約240 |

標準風速...1.0m/s
 材質...芳香族ポリアミド
 乾燥炉用耐熱

●乾燥炉用耐熱フィルタの風速と圧損

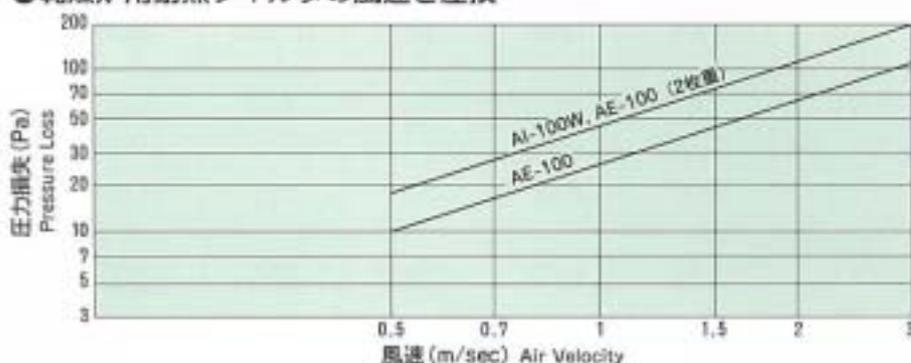

AI-100W = EA997PG-6

AE-100 = EA997PG-1 ~ 4

| フィルタ区分 Type of Filter | 品番 Model Number | 厚さ (mm) Thickness | 再生 Regenerability | 難燃性 Fire Retardancy | 標準風速 (m/sec) Standard Air Velocity | 初期圧損 (Pa) Initial Pressure Loss | 平均捕集効率 (%) Average Arrestance | 使用温度 (℃以下) Working Temperature, less than resistance |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|---|--|--|---|
| 塗装ブース用 | EA997PD-1~4 | 18 | × | ○ | 0.5 | 45 | >98 | 60 |
| | EA997PD-6~9 | 19 | × | ○ | 0.5 | 45 | ≥98 | 60 |
| 乾燥炉用耐熱 | EA997PG-6 | 20 | × | ○ | 1.0 | 45 | 90 | 240 |
| | EA997PG-1~4 2枚重ね | 20 | × | ○ | 1.0 | 45 | 90 | 180 |
| | EA997PG-1~4 | 10 | × | ○ | 1.0 | 25 | 88 | 180 |
| 一般再生用 | EA997PC-1~4 | 20 | ○ | ○ | 2.5 | 93 | 82 | 80 |
| | EA997PC-6~9 | 14 | ○ | ○ | 2.5 | 64 | 76 | 80 |
| | EA997PC-11~14 | 10 | ○ | ○ | 2.5 | 54 | 73 | 80 |
| | EA997PC-16~19 | 8 | ○ | ○ | 2.5 | 30 | 63 | 80 |
| 特殊機器用 | EA997PE-1~4 | 11 | ○ | ○ | 2.5 | 35 | 74 | 60 |
| | EA997PE-6~9 | 5.5 | ○ | ○ | 2.5 | 20 | 68 | 60 |

| フィルタ区分 Type of Filter | 品番 Model Number | 厚さ (mm) Thickness | 再生 Regenerability | 耐熱性 Temperature Resistance | 風速 (m/sec) Air Velocity | 圧力損失 (Pa) Pressure Loss | | 平均捕集効率 (%) Average Arrestance | 粉塵保持容量 (g/m ²) Dust Holding Capacity | 総塵量 (g/m ²) Dust Fed |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--|---|--|
| | | | | | | 初期 Initial | 最終 Final | | | |
| 粗塵用 For Lower Arrestance | EA997PF-1~4 | 10t | ○ | 80℃ | 1.5 | 6.0 | 6.2 | 14.5 | 67 | 460 |
| | EA997PF-6~9 | 10t | ○ | 80℃ | 1.5 | 9.3 | 40 | 38 | 790 | 2100 |