



取扱説明書

スライド枠本体の取付方法

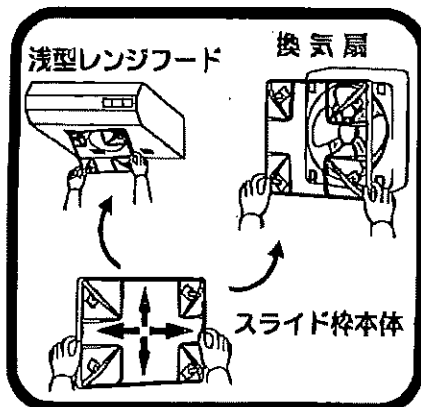

(特に、粘着鉄板の廻りは念入りに行ってください。)

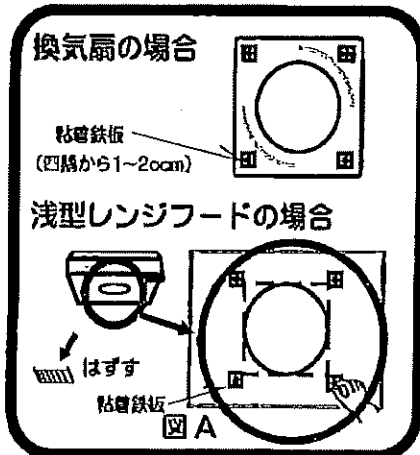


1. お取り付けになる換気扇、または浅型レンジフードの表面を中性洗剤や専用クリーナー等できれいに洗浄し、油分やホコリを完全に除去し、その後よく乾燥させて下さい。油分・水分が残っていると粘着鉄板がはずれ易くなり落下の原因になります。
2. 付属の粘着鉄板の裏紙をはがし、換気扇の四隅から1~2cmのところに4枚を貼りつけて下さい。また浅型レンジフードの場合は、吸い込み口の前面のフェンスをはずし、図Aのように貼りつけて下さい。貼りつける位置はできるだけ平坦なところを選び、粘着鉄板がはずれないように強く押さえつけて下さい。貼りつけ後は粘着鉄板が確実に付き容易にはがれないことをご確認ください。
3. 粘着鉄板の脱落防止のために、付属の固定ビスをご利用下さい。
4. スライド枠本体を少しずつ均等に広げて、換気扇の大きさにあわせて下さい。スライド枠本体についている磁石が、ちょうど粘着鉄板の位置に合うようにして下さい。
5. スライド枠本体の取り付け・取り外しは、磁石で簡単におこなえます。

■お買い上げになる前のご注意

この換気扇カバーの枠は26cm×26cm～41cm×41cmに伸縮自在です。現在一般に普及している羽根径15cm～30cmのほとんどの家庭用換気扇に取付可能ですが、お買い上げになる前に、取り付けようとしている換気扇の羽根径サイズとタテ×ヨコのサイズをもう一度ご確認ください。特殊な形状には取付けられない場合があります。

フィルターの取付・交換方法

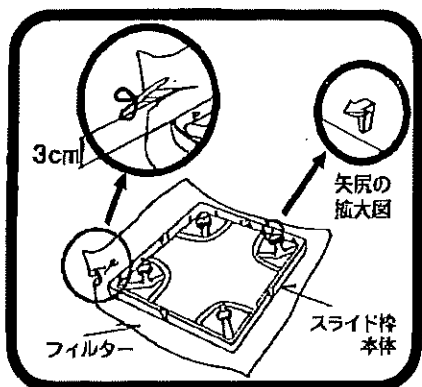

1. 付属のフィルターを広げて、その上にスライド枠本体を裏向きに置いて下さい。
2. スライド枠本体の内側に折曲げるための折曲げしろを約3cm残して余分な部分をハサミで切り取って下さい。
3. フィルターを折り込み、スライド枠本体の内側にあるフィルター止め矢尻「」にフィルターを突き刺して固定して下さい（16箇所）。はずす場合は矢尻「」より引抜いて下さい。（矢尻の先端は尖ってますので手をケガしないようにご注意ください。）
4. フィルターの四隅は、内側に畳み込むようにするときれいに仕上がります。
5. フィルター取り付け後、スライド枠をタテ・ヨコに少し引っ張るとフィルターがピンと張ります。



ご使用上の注意

本注意事項は、お客様に商品を、正しく安全にお使い頂くためのものです。ご使用前に、この「ご使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

1. 本品を取り付ける前に、あらかじめ換気扇本体または浅型レンジフードの取付部分をきれいに掃除し、ホコリや油分を完全に除去して下さい。
2. 難燃自己消火性フィルターを使用していますが、コンロ等の火元から1m以上離して使用して下さい。又、70℃以上の熱が当たる場所では使用しないで下さい。
3. 油・アルコール類を使用する調理で炎が上がるとフィルターに穴があいたり、付着した油で燃える恐れがあります。直接炎が当たる場所では使用しないで下さい。
4. フィルターが汚れてきましたら、早めにお取り替え下さい（約1ヵ月が目安です）。付着した油やホコリで換気能力が落ち換気扇のファンモーターが過熱したりさまざまな故障の原因になります。
5. 枠の洗浄には、中性洗剤または専用クリーナーを使用して下さい。それ以外のアルカリ性・酸性などの洗剤やシンナー・ベンジン・灯油などの溶剤は、絶対に使用しないで下さい。
6. 外風の強い所には取り付けないで下さい。
7. 換気扇本体や枠の取り付けは確実に行って下さい。不完全な取付は落下の原因となります。
8. フィルターを2重以上にしてお使いはおやめ下さい
9. 本品は一般家庭用ですので、長時間使用される業務用や特殊建築物への使用はお避け下さい。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。お読みになった後は大切に保管して下さい。

カスル株式会社

本社 〒800-0116 北九州市門司区新門司1丁目9-8
TEL 093-481-1212 FAX 093-481-2141

URL <http://www.casla.co.jp>

品質表示	
本体	ポリプロピレン 耐熱温度 70℃
フィルター	難燃自己消火性不織布 (再生PET使用) 耐熱温度 70℃
金属部	ステンレス
マグネット	強力フェライト磁石



紙製製品



PP

MADE IN JAPAN



4 972631 077309