

ゴム

スポンジ


ポリウレタン・フィルター

スポンジ
ロール巻

押出材

ドラム巻

エラストマー
ゴム板

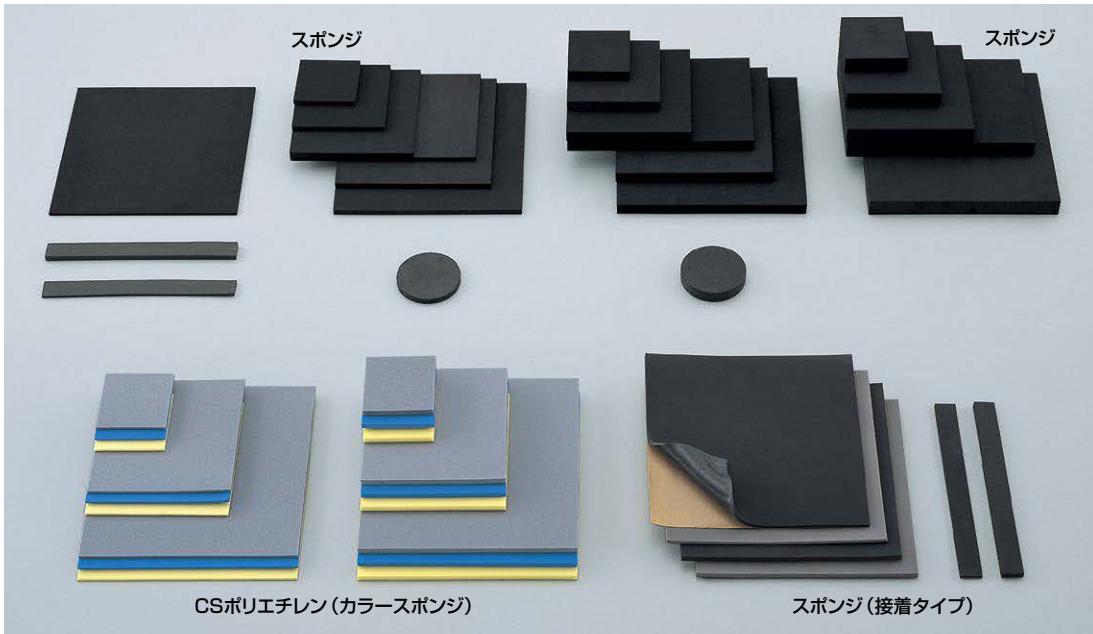

CSポリエチレン

品番	参考上代	サイズ	入数
CS5-10-1	¥ 50	100mm×100mm×5mm	5
CS5-10-2	¥ 50	100mm×100mm×5mm	5
CS5-10-3	¥ 50	100mm×100mm×5mm	5
CS5-20-1	¥180	200mm×200mm×5mm	5
CS5-20-2	¥180	200mm×200mm×5mm	5
CS5-20-3	¥180	200mm×200mm×5mm	5
CS5-30-1	¥280	300mm×300mm×5mm	5
CS5-30-2	¥280	300mm×300mm×5mm	5
CS5-30-3	¥280	300mm×300mm×5mm	5
CS10-10-1	¥ 80	100mm×100mm×10mm	5
CS10-10-2	¥ 80	100mm×100mm×10mm	5
CS10-10-3	¥ 80	100mm×100mm×10mm	5
CS10-20-1	¥320	200mm×200mm×10mm	5
CS10-20-2	¥320	200mm×200mm×10mm	5
CS10-20-3	¥320	200mm×200mm×10mm	5
CS10-30-1	¥480	300mm×300mm×10mm	5
CS10-30-2	¥480	300mm×300mm×10mm	5
CS10-30-3	¥480	300mm×300mm×10mm	5

1.グレー 2.ブルー 3.イエロー

SRスポンジ

品番	参考上代	サイズ	入数
SR5-10	¥ 85	100mm×100mm×5mm	5
SR5-15	¥ 130	150mm×150mm×5mm	5
SR5-20	¥ 210	200mm×200mm×5mm	5
SR5-30	¥ 440	300mm×300mm×5mm	5
SR5-45	¥ 830	450mm×450mm×5mm	5
SR5-330	¥ 175	30mm×300mm×5mm	5
SR5-331T	¥ 210	30mm×300mm×5mm	5
SR10-10	¥ 105	100mm×100mm×10mm	5
SR10-15	¥ 210	150mm×150mm×10mm	5
SR10-20	¥ 345	200mm×200mm×10mm	5
SR10-23	¥ 485	200mm×300mm×10mm	5
SR10-25	¥ 520	250mm×250mm×10mm	5
SR10-30	¥ 725	300mm×300mm×10mm	5
SR10-45	¥1,560	450mm×450mm×10mm	5
SR10-100	¥ 115	100丸×10mm	5
SR10-330	¥ 255	30mm×300mm×10mm	5
SR10-331T	¥ 290	30mm×300mm×10mm	5
SR20-10	¥ 175	100mm×100mm×20mm	5
SR20-15	¥ 345	150mm×150mm×20mm	5

SRスポンジ


品番	参考上代	サイズ	入数
SR20-20	¥ 600	200mm×200mm×20mm	5
SR20-23	¥ 805	200mm×300mm×20mm	5
SR20-25	¥ 865	250mm×250mm×20mm	5
SR20-30	¥1,130	300mm×300mm×20mm	5
SR20-45	¥2,990	450mm×450mm×20mm	5
SR20-100	¥ 210	100丸×20mm	5
SR30-10	¥ 245	100mm×100mm×30mm	5
SR30-15	¥ 485	150mm×150mm×30mm	5
SR30-20	¥ 805	200mm×200mm×30mm	5
SR30-23	¥1,060	200mm×300mm×30mm	5
SR30-30	¥1,530	300mm×300mm×30mm	5

T:テープ付

スポンジ (接着タイプ)

品番	参考上代	サイズ	入数
SR5-31T黒	¥545	300mm×300mm×5mm	5
SR5-32Tグレー	¥545	300mm×300mm×5mm	5
SR10-31T黒	¥865	300mm×300mm×10mm	5
SR10-32Tグレー	¥865	300mm×300mm×10mm	5

ゴム素材特性用途比較表は巻末をご覧ください。

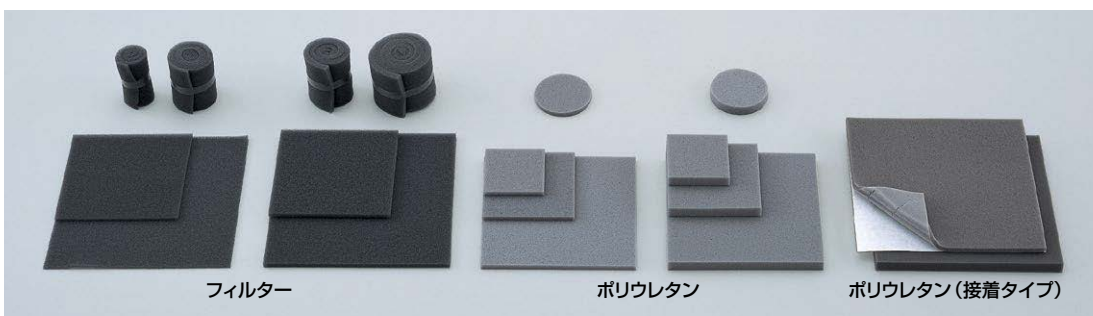

ポリウレタン (エーテル系)

品番	参考上代	サイズ	入数
P10-10	オープン	100mm×100mm×10mm	5
P10-15	オープン	150mm×150mm×10mm	5
P10-25	オープン	250mm×250mm×10mm	5
P10-100	オープン	100丸×10mm	5
P20-10	オープン	100mm×100mm×20mm	5
P20-15	オープン	150mm×150mm×20mm	5
P20-25	オープン	250mm×250mm×20mm	5
P20-100	オープン	100丸×20mm	5

ポリウレタン (エーテル系) (袋入りタイプ)

品番	参考上代	サイズ	入数
PP11-10	オープン	100mm×100mm×10mm	5
PP11-15	オープン	150mm×150mm×10mm	5
PP11-25	オープン	250mm×250mm×10mm	5
PP11-100	オープン	100mm丸×10mm	5
PP21-10	オープン	100mm×100mm×20mm	5
PP21-15	オープン	150mm×150mm×20mm	5
PP21-25	オープン	250mm×250mm×20mm	5
PP21-100	オープン	100mm丸×20mm	5

フィルター

品番	参考上代	サイズ	入数
FT5-20	オープン	200mm×200mm×5mm	5
FT5-30	オープン	300mm×300mm×5mm	5
FT5-105	オープン	100mm×500mm×5mm	5
FT5-110	オープン	100mm×1000mm×5mm	5
FT10-20	オープン	200mm×200mm×10mm	5
FT10-30	オープン	300mm×300mm×10mm	5
FT10-105	オープン	100mm×500mm×10mm	5
FT10-110	オープン	100mm×1000mm×10mm	5

ポリウレタン (接着タイプ)

品番	参考上代	サイズ	入数
P10-30T	オープン	300mm×300mm×10mm	5
P20-30T	オープン	300mm×300mm×20mm	5

フィルター (袋入りタイプ)

品番	参考上代	サイズ	入数
PFT10-31	オープン	300mm×300mm×10mm	5

特性用途
比較表