


# 3M™ ノーマッド™ カーペットマット 3100

常設用

お求めやすい価格のエントリータイプ

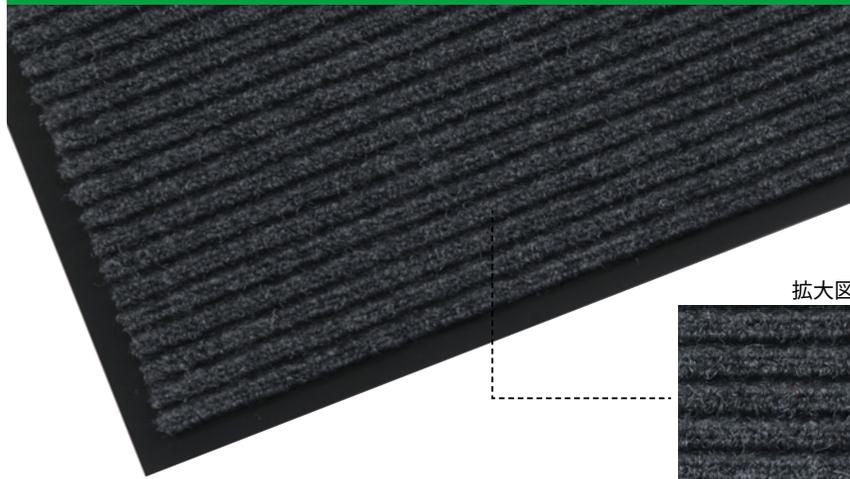

 
断面図



厚み  
8mm

製品仕様

- 素材：ポリプロピレン、  
ポリエステル（裏地：塩化ビニール）
- 構造：カーペットタイプ
- 重量：3.5kg / m<sup>2</sup>（標準）
- 厚み：約8mm（標準）
- 色：




グレー



茶



 赤



緑

店舗、ビル、工場、オフィスなどの出入り口（屋内）や  
エントランスホールに最適です。

特長

2種類の繊維の組み合わせと凹凸で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。お求めやすい価格のエントリータイプの製品です。エントランスのイメージに合わせて選べる4色のラインアップです。

代表的なサイズ（1枚あたり）

サイズ 4辺に幅20mmの一体エッジ付きの場合
900mm × 600mm
900mm × 1500mm

※詳しくは、弊社セールス・コールセンター、もしくは弊社特約店までお問い合わせください。