

働かって楽しい! そう思える現場に。 It's fun to work, it seems to the factory site that seems so.


ライン作業に欠かせないロングラン商品

HOT
Product

4つの色展開、3種の厚み 広範囲で疲れ・冷え解消

トリプルシート

ランナータイプでライン作業などの
広範囲での立ち仕事における
疲労・底冷えを軽減。万が一の転倒時の
ケガ予防にも効果的です。

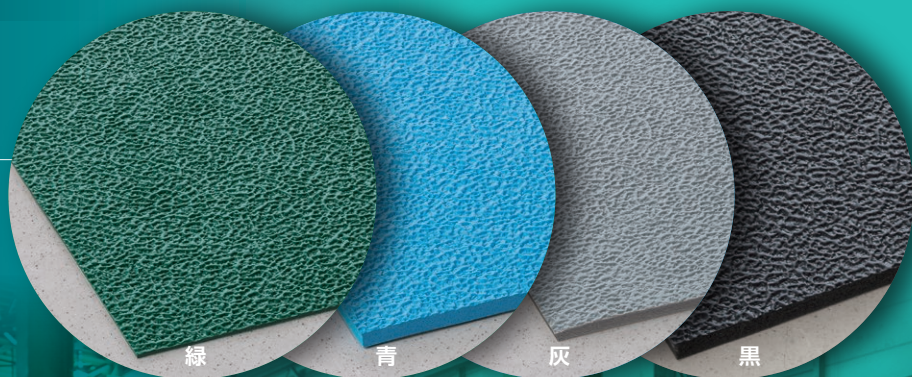

3種の厚みで

現場の様々な場所に対応

2.3
mm厚

5
mm厚

9
mm厚

発泡シートの空気層が
底冷えをシャットアウト!



廊下などの通路や生産ラインなどの養生に

歩行量の多いフロアや作業時の疲労軽減に




労務環境改善の大定番!このマットで作業疲労も底冷えにも対応。

底冷えを防ぐ抜群の保温効果


ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。

発泡シートの空気層が底冷えをシャットアウト!

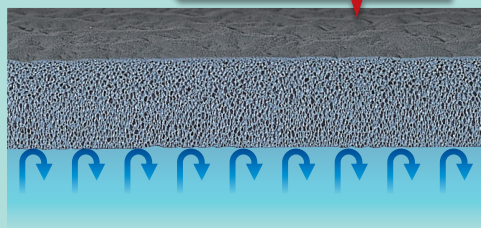

滑り止め加工で安全!

表面はシボ入り加工でスリップなどによる転倒の危険性を減少させます。

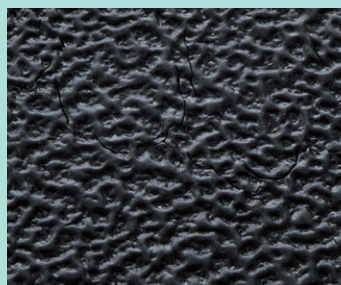

広範囲に使用可能なランナータイプ



工場のラインなどに敷き詰めることができる長尺タイプだから、施工性にも優れ、広い範囲で疲労軽減の効果を実感できます。

防災対応で安心です。


2.3mm厚 **防災** EO 900216

5mm厚 **防災** EO 900217

9mm厚 **防災** EO 900218

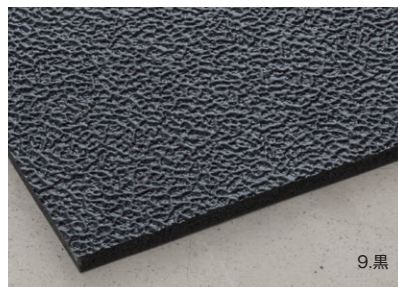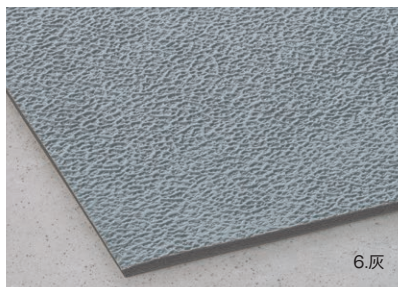

断面形状

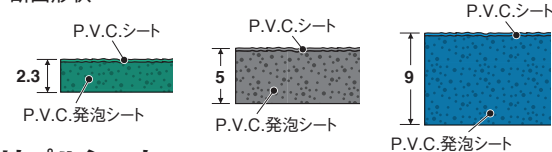

トリプルシート

品番	色コード	厚さ	規格サイズ(約)	重量(約)	価格
MR-154-010-□		2.3mm	1m巾×10m	13kg	
MR-154-020-□		2.3mm	1m巾×20m	26kg	
MR-154-080-□	切売	2.3mm	1mに付	1.3kg	¥ 4,700(税込¥ 5,170)
MR-154-110-□		5mm	1m巾×10m	18kg	
MR-154-120-□		5mm	1m巾×20m	36kg	
MR-154-180-□	切売	5mm	1mに付	1.8kg	¥10,000(税込¥11,000)
MR-154-305-□		9mm	1m巾×5m	16kg	
MR-154-210-□		9mm	1m巾×10m	32kg	
MR-154-280-□	切売	9mm	1mに付	3.2kg	¥12,000(税込¥13,200)

色コード/1.緑 3.青 6.灰 9.黒

- カット品は受注後約1週間で出荷します。
- ロットによりサイズ誤差、硬さや色に若干のバラツキがあります。
- 温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。
- 塩化ビニール樹脂製の床、表面塗装やフックスした床へのご使用は避けてください。床が変色したり塗装がはがれたりする恐れがあります。
- 20m巻と10m巻は車上渡し商品につき納入時に荷下ろし介助者が必要です。

現在も未来も工場の現場5S環境は、テラモトがトータルプロデュースします。

販売店

デジタル
カタログ



TERAMOTO 株式会社テラモト

ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>
 本 社 大阪市西区立売堀3-5-29
 〒550-0012 TEL(06)6541-3333 FAX(06)6531-2323
 東京本社 千葉県市川市欠真間1-8-23
 〒272-0142 TEL(047)358-1151 FAX(047)358-7658

名古屋支店 TEL(052)324-8331 FAX(052)324-8335
 札幌営業所 TEL(011)862-5901 FAX(011)862-1944
 仙台営業所 TEL(022)236-9395 FAX(022)236-8190
 埼玉営業所 TEL(048)669-3115 FAX(048)669-3118
 横浜営業所 TEL(045)958-1370 FAX(045)958-1371
 広島営業所 TEL(082)239-1551 FAX(082)239-1552
 福岡営業所 TEL(092)433-7515 FAX(092)433-7565