

働かって楽しい! そう思える現場に。 It's fun to work, it seems to the factory site that seems so.


HOT
Product

雲の上にいるような極上のふみごこち。

作業効率と労務環境が向上 このマットとなら頑張れる!


テラクッション極厚

現場で大好評、リピーター続出のクッションマット。
このマットで立ち仕事の足腰への疲れや底冷え
などのお悩みを解消できます!

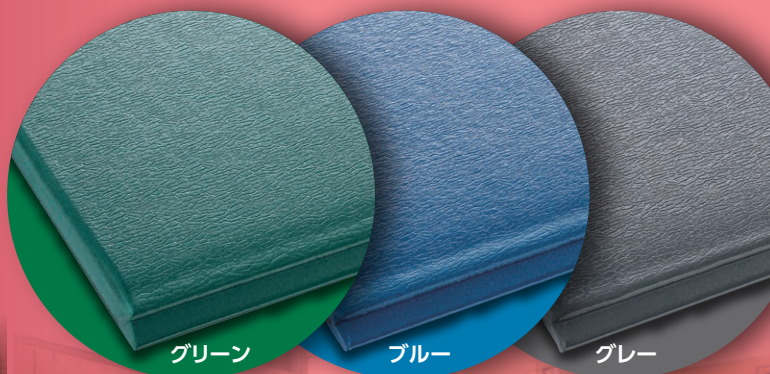


卓越した底冷え防止効果

床状態とマットにそれぞれ片足を乗せ、60分経過したときの足の温度変化をサーモグラフィーにて計測撮影。

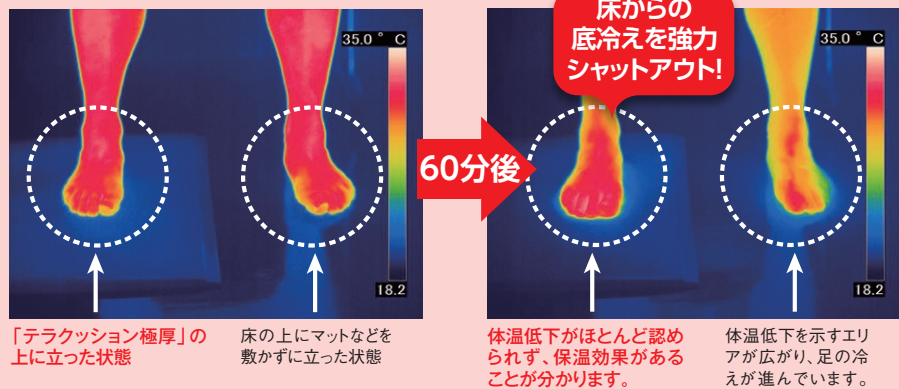

圧倒的な耐摩耗性


マットの表面は摩耗による削れ・剥がれが起きにくく、耐久性抜群です。

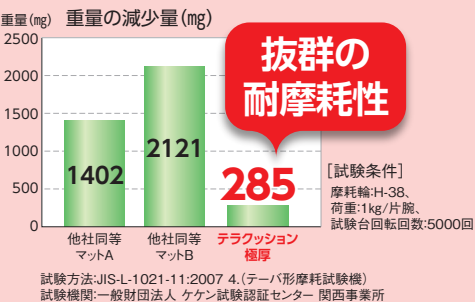

試験内容

試験片を固定した円盤の上に一定荷重を加えた摩耗輪を置き、定速で回転させたときに生じる摩耗程度を下地や下層膜が露出するまでの回数または一定条件後の摩耗減量で評価します。

テラクッション極厚

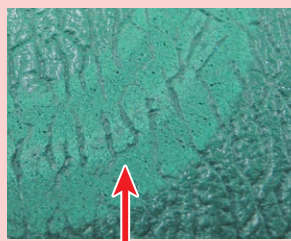


キズは見受けられますが、表面の摩耗は最小限です。

他社同等マットA



他社同等マットB

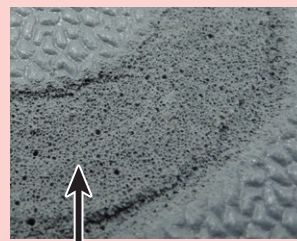


マットの表面が大きく摩耗し、マット内部がむき出しに。これにより、クッション性能も低下します。

傾斜ふち


めくれあがりによるつまづきや転倒を防止し、安全で快適に作業ができます。



卓越したクッション性能で足腰の疲れ・底冷えを軽減。 毎日の元気な職場環境を実現できる耐久性抜群の疲労軽減マットです。

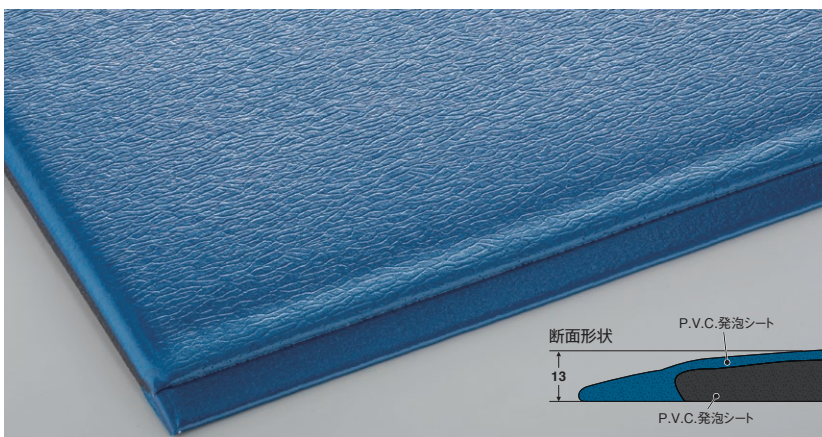

表面形状

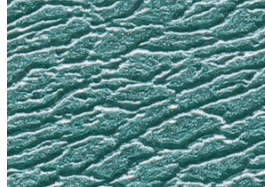


表面はシボ入り加工でスリップなどによる転倒の危険性を減少させます。


規格色



1.グリーン

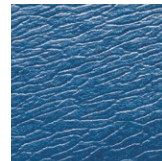


3.ブルー

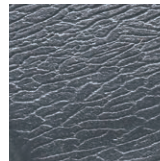

5.グレー

軽々持ち運べるピースタイプと広範囲に敷き込めるランナータイプの4種をご用意。

3色のカラー展開で、様々な現場の立ち作業をサポートします。

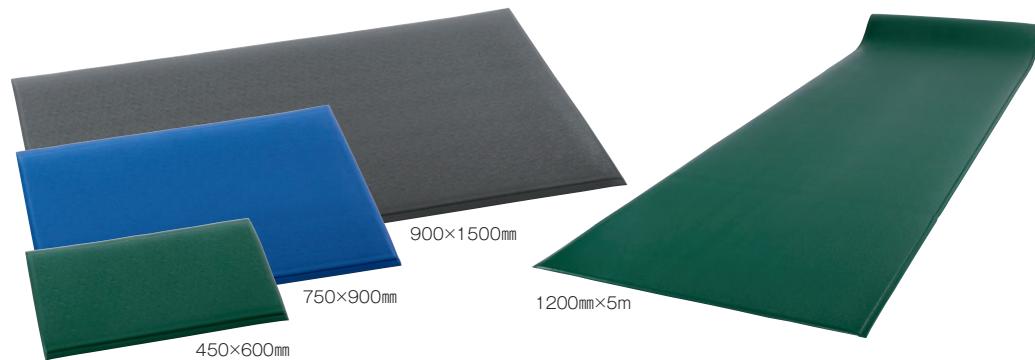

テラクッション 極厚

材 質	PVC発泡シート		厚 さ	約15mm
規 格 色	グリーン、ブルー、グレー		重 量	1㎡に付約4.5kg
品番	色コード	規格サイズ(約)	価格	
MR-069-020-□		450×600mm	¥ 6,800 (税込¥ 7,480)	
MR-069-042-□		750×900mm	¥10,300 (税込¥ 11,330)	
MR-069-044-□		900×1500mm	¥23,000 (税込¥ 25,300)	
MR-069-050-□		1200mm×5m	¥92,800 (税込¥102,080)	

色コード/1.グリーン 3.ブルー 5.グレー

- 上記以外の別サイズは製作できません。
- 寸法は多少異なる場合があります。
- 温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。

防災 E 2140099

現在も未来も工場の現場5S環境は、テラモトがトータルプロデュースします。

販売店

デジタル
カタログ



TERAMOTO

株式会社テラモト

ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>
本 社 大 阪 市 西 区 立 売 場 3 - 5 - 2 9
〒550-0012 TEL(06)6541-3333 FAX(06)6531-2323
東 京 本 社 千 葉 県 市 川 市 欠 真 間 1 - 8 - 2 3
〒272-0142 TEL(047)358-1151 FAX(047)358-7658

名古屋支店 TEL(052)324-8331 FAX(052)324-8335
札幌営業所 TEL(011)862-5901 FAX(011)862-1944
仙台営業所 TEL(022)236-9395 FAX(022)236-8190
埼玉営業所 TEL(048)669-3115 FAX(048)669-3118
横浜営業所 TEL(045)958-1370 FAX(045)958-1371
広島営業所 TEL(082)239-1551 FAX(082)239-1552
福岡営業所 TEL(092)433-7515 FAX(092)433-7565