


EA997RB-205B~-405B

カラーゴムシート

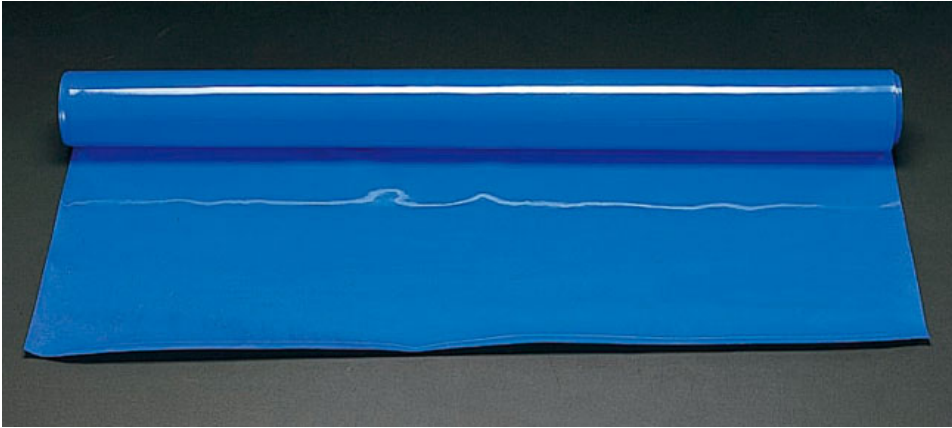

今までのゴムでは実現できなかったプラスチックのような鮮やかな色彩。

●用途 … 作業台のクッションや作業現場の足元汚れ防止に
※屋内用

◆ 特長

・耐摩耗性、耐老化性に優れています。

◆ 特性値

硬さ	引張り強さ	伸び	引裂き強さ	低温 脆化温度	耐熱温度
62° ±3°	100kgf/cm ²	350%	20kgf/cm	-30℃	+70℃

* 試験値であり、規格値ではありません。

◆ 材質：SBR系ゴム板

サイズ

品番	厚み (mm)	幅(m)	長さ(m)	重量
EA997RB-205B	2.0	1	5	12.5kg
EA997RB-210B	2.0	1	10	25.0kg
EA997RB-405B	4.0	1	5	25.0kg