



粘着マットシートBS+粘着マットフレーム



表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取ります。汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シート。

マットシート (60枚層)

強粘着タイプ

精密工場、クリーンルームなど工場用



通し番号入り



強粘着タイプ

半導体、精密機器、食品などの工場や、病院の検査室

帯電防止剤入




通し番号入り



中粘着タイプ

病院、オフィス玄関など一般用

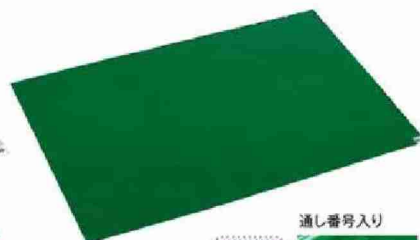

通し番号入り



粘着マットシートBS

材質 ポリエチレンフィルム
規格色 青
厚さ 約3.5mm
重量 600×900mm:約1.8kg、600×1200mm:約2.4kg
元払単位 4シート

品番	サイズ	JANコード
MR-123-740-3	600×900mm	EA997RE-11 751238
MR-123-743-3	600×1200mm	EA997RE-12 751337

●60枚層(通し番号入) ●抗菌剤入 ●上記価格はシートのみです。

粘着マットシートAST

材質 ポリエチレンフィルム
規格色 透明
厚さ 約3.6mm
重量 600×900mm:約1.8kg、600×1200mm:約2.4kg
元払単位 4シート

品番	サイズ	JANコード
MR-123-540-0	600×900mm	EA997RE-13 750804
MR-123-543-0	600×1200mm	EA997RE-14 750903

●60枚層(通し番号入) ●抗菌剤入 ●帯電防止剤入 ●上記価格はシートのみです。

粘着マットシートG


材質 ポリエチレンフィルム
規格色 緑
厚さ 約3.5mm
重量 600×900mm:約1.8kg、600×1200mm:約2.4kg
元払単位 4シート

品番	サイズ	JANコード
MR-123-640-1	600×900mm	EA997RE-15 751016
MR-123-643-1	600×1200mm	EA997RE-16 751115

●60枚層(通し番号入) ●抗菌剤入 ●上記価格はシートのみです。

+ マットシートと専用フレームを組み合わせてお使いください。

専用フレーム

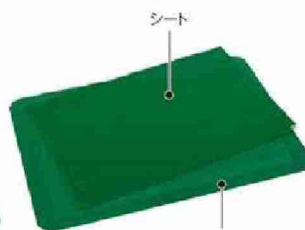

粘着マットフレームに粘着マットシートG(別売)をセットした状態

粘着マットフレーム

材質 SBRゴム
規格色 グリーン
厚さ 5mm
重量 720×1020mm:約3.7kg、720×1320mm:約4.7kg
元払単位 5枚入×2ケース

品番	サイズ	JANコード
MR-123-440-0	720×1020mm	EA997RE-11B 647401
MR-123-443-0	720×1320mm	EA997RE-12B 647500