 



ラインタイプ 軽くて丈夫な定番スノコに新色が登場。


屋内
専用



表面形状

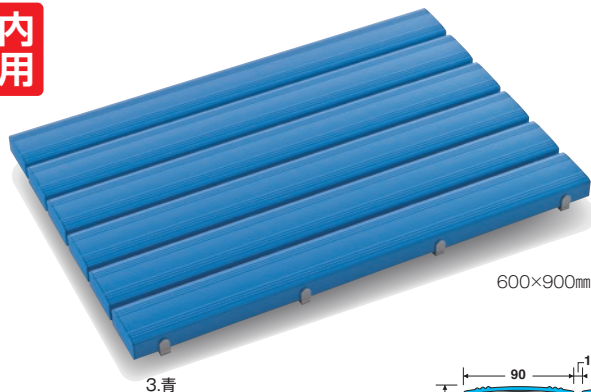

規格色

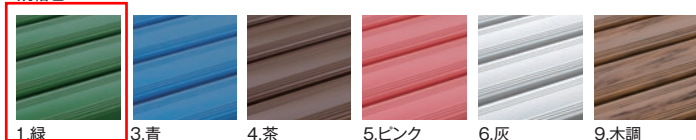

大腸菌に対する抗菌力試験

| 試験項目 | 生菌数 |
|--------|--------------------------|
| | 開始時→24時間後 |
| 抗菌加工なし |→ 3×10 ⁶ |
| 抗菌加工有り |→ <10 ² |

銀等無機抗菌剤研究会「フィルム密着法に準じた試験」菌液調整溶液は1/500NBを使用。

加工なしに対する
減菌率

99.99%

抗菌安全スノコ

受注生産 抗菌

材質 本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
規格色 緑・青・茶・ピンク・灰・木調
厚さ 約48mm
重量 1㎡に付約8.6kg

| 品番 | 色コード | 規格サイズ | 元払単位 |
|--------------|------|------------|----------|
| MR-093-241-□ | | 600×900mm | 1枚入×6ケース |
| MR-093-243-□ | | 600×1200mm | 1枚入×4ケース |
| MR-093-245-□ | | 600×1800mm | 1枚入×4ケース |
| MR-093-280-□ | | 1㎡に付 | |

| 品番 | 色コード | 規格サイズ | 元払単位 |
|--------------|------------|------------|------|
| MR-093-311-□ | EA997RJ-19 | 400×900mm | 8枚 |
| MR-093-314-□ | | 400×1800mm | 6枚 |
| MR-093-341-□ | | 600×900mm | 8枚 |
| MR-093-343-□ | | 600×1200mm | 6枚 |
| MR-093-345-□ | | 600×1800mm | 6枚 |
| MR-093-380-□ | | 1㎡に付 | |

色コード/ 1.緑 3.青 4.茶 5.ピンク 6.灰 9.木調

- 受注生産品です。納期は受注後、約1週間です。※お客様組立品の青は在庫品です。
- 抗菌・防カビ剤入
- 別注サイズは〈完成品〉600×1800mmまで、〈お客様組立品〉600×2500mmまで製作できます。
- メーカー組立品は巾60cm(10cm単位)×1.8mまで発送可能です。
- 施工費は別途申し受けます。●屋内にてご使用ください。

防炎 E0 970391

| 規格サイズ | JANコード | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| お客様組立品 | 緑 | 青 | 茶 | ピンク | 灰 | 木調 |
| 600×900mm | 111841 | 111858 | 111896 | 111865 | 111889 | 111872 |
| 600×1200mm | 111902 | 111919 | 111957 | 111926 | 111940 | 111933 |
| 600×1800mm | 111964 | 111971 | 112015 | 111988 | 112008 | 111995 |

| 規格サイズ | JANコード | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 完成品 | 緑 | 青 | 茶 | ピンク | 灰 | 木調 |
| 400×900mm | 112022 | 112039 | 112077 | 112046 | 112060 | 112053 |
| 400×1800mm | 112084 | 112091 | 112138 | 112107 | 112121 | 112114 |
| 600×900mm | 112145 | 112152 | 112190 | 112169 | 112183 | 112176 |
| 600×1200mm | 112206 | 112213 | 112251 | 112220 | 112244 | 112237 |
| 600×1800mm | 112268 | 112275 | 112312 | 112282 | 112305 | 112299 |