



ラインタイプ 軽くて丈夫な定番スノコに新色が登場。

屋内
専用

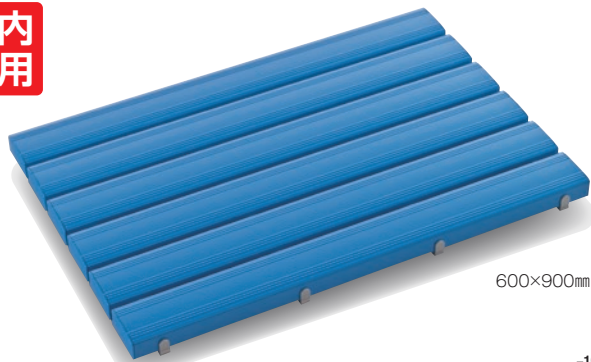

600×900mm

 3.青




表面形状



規格色



 1.緑



3.青



 
4.茶



5.ピンク



6.灰



9.木調

大腸菌に対する抗菌力試験

試験項目	生菌数
	開始時→24時間後
抗菌加工なし	→ 3×10^6
抗菌加工有り	→ $< 10^2$

銀等無機抗菌剤研究会「フィルム密着法に準じた試験」菌液調整溶液は1/500NBを使用。

加工なしに対する
減菌率

99.99%

抗菌安全スノコ

受注
生産 抗菌

材 質 本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)

規 格 色 緑・青・茶・ピンク・灰・木調

厚 さ 約48mm

重 量 1㎡に付約8.6kg

品番	色コード	規格サイズ	元払単位
MR-093-241-□		600×900mm	1枚入×6ケース
MR-093-243-□		600×1200mm	1枚入×4ケース
MR-093-245-□		600×1800mm	1枚入×4ケース
MR-093-280-□		1㎡に付	
品番	色コード	規格サイズ	元払単位
MR-093-311-□		400×900mm	8枚
MR-093-314-□		400×1800mm	6枚
MR-093-341-□		600×900mm	8枚
MR-093-343-□		600×1200mm	6枚
MR-093-345-□		600×1800mm	6枚
MR-093-380-□		1㎡に付	

色コード/1.緑 3.青 4.茶 5.ピンク 6.灰 9.木調

●受注生産品です。納期は受注後、約1週間です。※お客様組立品の青は在庫品です。

●抗菌・防カビ剤入

●別注サイズは(完成品)600×1800mmまで、(お客様組立品)600×2500mmまで製作できます。

●メーカー組立品は巾60cm(10cm単位)×1.8mまで発送可能です。

●施工費は別途申し受けます。●屋内にてご使用ください。

防炎 E0 970391

規格サイズ	JANコード					
お客様組立品	緑	青	茶	ピンク	灰	木調
600×900mm	111841	111858	111896	111865	111889	111872
600×1200mm	111902	111919	111957	111926	111940	111933
600×1800mm	111964	111971	112015	111988	112008	111995

規格サイズ	JANコード					
完成品	緑	青	茶	ピンク	灰	木調
400×900mm	112022	112039	112077	112046	112060	112053
400×1800mm	112084	112091	112138	112107	112121	112114
600×900mm	112145	112152	112190	112169	112183	112176
600×1200mm	112206	112213	112251	112220	112244	112237
600×1800mm	112268	112275	112312	112282	112305	112299