



丈夫で割れにくく、ジョイントが可能なので様々なサイズに組み立てできます。  
倉庫などの防湿用床材としても最適です。

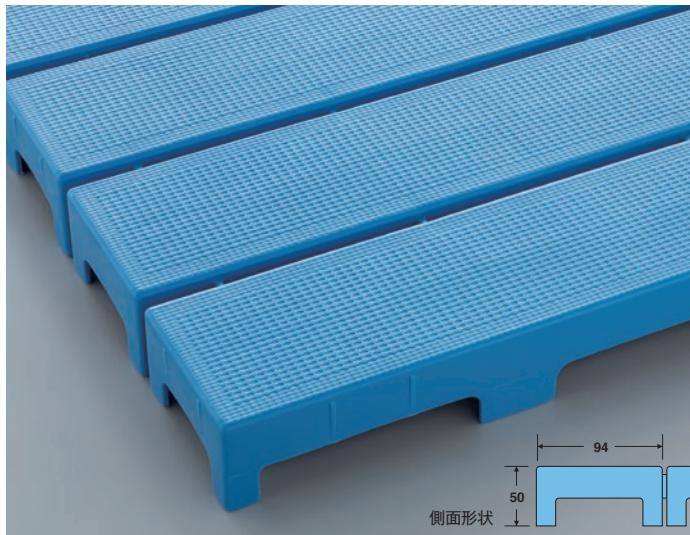

規格色

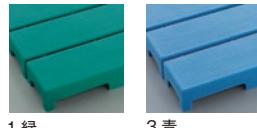

1.緑



表面形状





3.青

6.ピンク



**すべり止め底ゴム**  
スノコ自体がすべらない  
ように裏面にゴム脚を  
取り付けてあります。

600×1800mmサイズ(8枚)の場合に必要な部品 実際のジョイントカラーはグレーです。

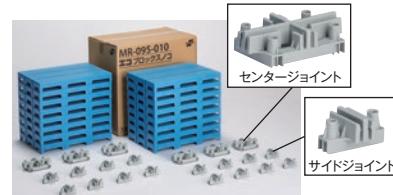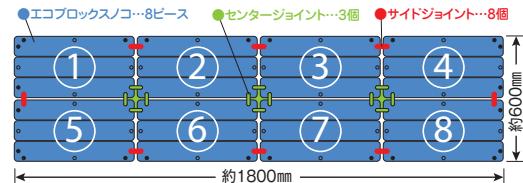

ケース単位(16ピース)の購入で、センタージョイント6個、サイドジョイント16個がケースに同梱されています。

※ケース単位以外の購入ではジョイントは別売となっております。

## エコプロックスノコ

材質 本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ジョイント:ポリプロピレン・合成ゴム  
規格色 緑・青・ピンク  
厚さ 約50mm  
重量 1ピース約770g  
元払単位 16ピース

品番	色コード	規格サイズ
MR-095-010-□	297×444mm	

色コード/1.緑 3.青 6.ピンク

- 本体16ピースに付、センタージョイント6個とサイドジョイント16個入
- 帯電防止剤入、耐候剤入
- 製品重量の95%再生素材使用

**EA997RJ-36**

品番	規格
MR-095-610-5	センタージョイント
MR-095-620-5	サイドジョイント

環境配慮商品 塩ビ不使用 再生素材 防炎 EN10051



再生材料を使用  
再生プラスチック100%

認定番号 第06128075号

規格	JANコード
緑	287317
青	287331
ピンク	287362
センタージョイント	329550
サイドジョイント	329659