


丈夫で割れにくく、ジョイントが可能なので様々なサイズに組み立てできます。  
倉庫などの防湿用床材としても最適です。

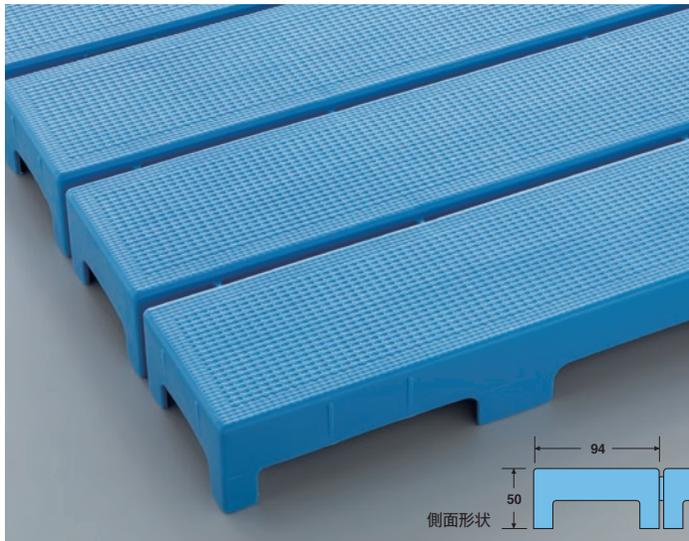

規格色



1.緑



3.青



6.ピンク



表面形状



### すべり止め底ゴム

スノコ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。

600×1800mmサイズ(8枚)の場合に必要な部品 実際のジョイントカラーはグレーです。

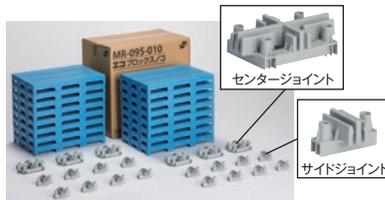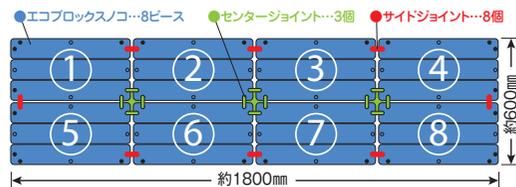

ケース単位(16ピース)の購入で、センタージョイント6個、サイドジョイント16個がケースに同梱されています。

※ケース単位以外の購入ではジョイントは別売となっております。

## エコブロックスノコ

材質 本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ジョイント:ポリプロピレン・合成ゴム  
規格色 緑・青・ピンク  
厚さ 約50mm  
重量 1ピース約770g  
元払単位 16ピース

品番	色コード	規格サイズ
MR-095-010-□	3.青 6.ピンク	297×444mm

色コード/1.緑 3.青 6.ピンク

- 本体16ピースに付、センタージョイント6個とサイドジョイント16個入
- 帯電防止剤入、耐候剤入
- 製品重量の95%再生素材使用 **EA997RJ-37**

品番	規格
MR-095-610-5	センタージョイント
MR-095-620-5	サイドジョイント

環境配慮商品 塩ビ不使用 再生素材 防炎 EN 010051

規格	JANコード
緑	287317
青	287331
ピンク	287362
センタージョイント	329550
サイドジョイント	329659



再生材料を使用  
再生プラスチック100%

認定番号 第06128075号