

働くって楽しい! そう思える現場に。 It's fun to work, it seems to the factory site that seems so.

HOT
Product

滑る不安を払拭。だから作業効率アップ!

靴底から伝わる確かな安心感 現場安全の守護神!

ノンスリップマット



微細な金属チップが靴底を確実にホールド。
卓越した防滑性能で、工場内の水や油に
よる転倒やスリップ防止対策に役立ちます。



POINT
1


特殊加工で スリップ防止

表面に金属チップ(セラクロン)を接着加工しているため、水や油が付いても滑り止めの効果が損なわれません。

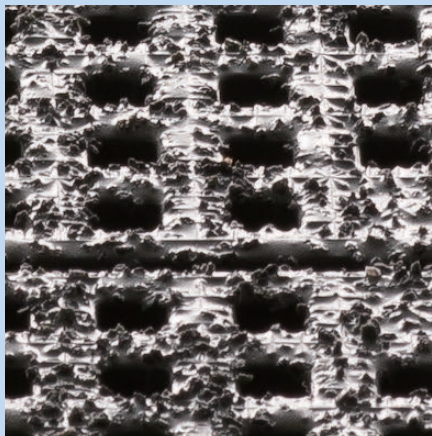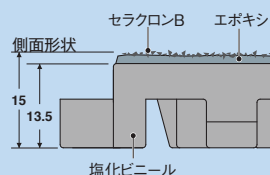POINT
2


ジョイント式で無駄なく敷ける

30cm角のジョイント式で、きっちり敷き詰めたり、足元だけの必要なサイズやその場に合った形にでき、便利で経済的です。

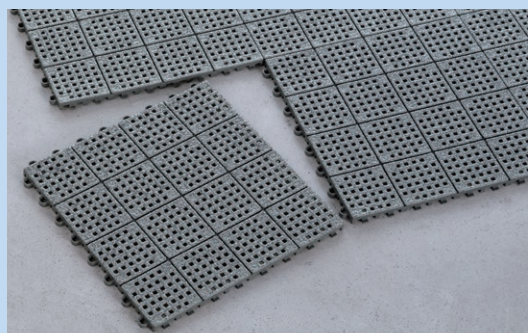

スルータイプ

ゴミがマット上に溜まりません

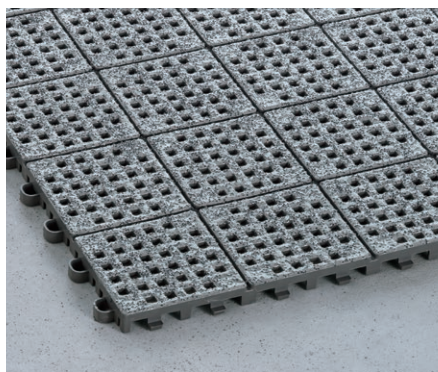

ノンスリップマット300

材質 塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB
規格色 灰
厚さ 約15mm
重量 1枚約630g(1㎡に付約7kg)

品番	規格サイズ	価格
MR-153-373-5	1枚300×300mm	¥ 1,950(税込¥ 2,145)
MR-153-380-5	1㎡に付	¥23,300(税込¥25,630)


※材料積算価格

防炎 E0 930612

●製品重量の40%再生素材使用 ●施工費は別途申し受けます。 ●組立品の発送はできません。 ●高温場所での使用は避けてください。

フラットタイプ

ゴミを下に落とさず床面を保護

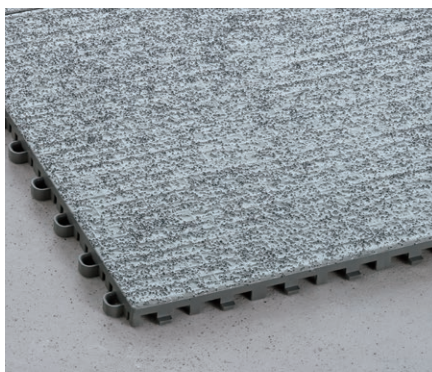

ノンスリップフラットマット300Ⅱ

材質 塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB
規格色 灰
厚さ 約15mm
重量 1枚約660g(1㎡に付約7.3kg)


品番	規格サイズ	価格
MR-153-673-5	1枚300×300mm	¥ 2,100(税込¥ 2,310)
MR-153-680-5	1㎡に付	¥25,200(税込¥27,720)

※材料積算価格

防炎 E0 030248

マットふち

つまづき防止で安全性が向上

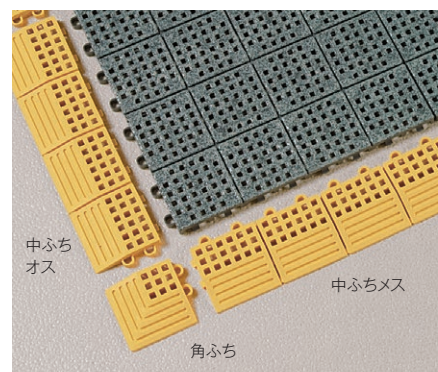

タッチマットⅡ専用ふち(黄)

材質 塩化ビニール
サイズ 角ふち:75×75mm、中ふちオス・メス:75×300mm
重量 角ふち:26g、中ふちオス:132g、中ふちメス:140g

品番	規格	価格
MR-064-690-5	角ふち	¥260(税込¥286)
MR-064-693-5	中ふちオス	¥640(税込¥704)
MR-064-694-5	中ふちメス	¥640(税込¥704)

環境配慮商品 再生素材



現在も未来も工場の現場5S環境は、テラモトがトータルプロデュースします。

販売店

デジタル
カタログ



TERAMOTO

株式会社 テラモト

ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>
本 社 大阪市西区立売堀3-5-29
〒550-0012 TEL(06)6541-3333 FAX(06)6531-2323
東京本社 千葉県市川市欠貝岡1-8-23
〒272-0142 TEL(047)358-1151 FAX(047)358-7658

名古屋支店 TEL(052)324-8331 FAX(052)324-8335
札幌営業所 TEL(011)862-5901 FAX(011)862-1944
仙台営業所 TEL(022)236-9395 FAX(022)236-8190
埼玉営業所 TEL(048)669-3115 FAX(048)669-3118
横浜営業所 TEL(045)958-1370 FAX(045)958-1371
広島営業所 TEL(082)239-1551 FAX(082)239-1552
福岡営業所 TEL(092)433-7515 FAX(092)433-7565