

YSカラーズノコセフティ抗菌(キャップ付)

※注：一旦組み立てたスノコに後からキャップを取りつけることはできません。手順に従い同時に組み立ててください。

■規格

規格	サイズ		高さ mm
	たてmm	よこmm	
A型	600	856	48
B型	600	956	48
C型	600	1056	48
D型	600	1106	48
L型	600	1806	48
M型	400	956	48
O型	400	1806	48
別寸	—	—	48

◎M型・O型は受注生産品になります。
◎別寸のサイズは受注内容に準じます。

■組立方法

○図を参考にしながら手順に従い組み立ててください。

部品数一覧表

	A型	B型	C型	D型	L型	M型	O型	別寸
スノコ①	6	6	6	6	6	4	4	—
スペーサー②	15	15	20	20	30	9	18	—
ロックM型③	15	15	20	20	30	9	18	—
ロックO型④	15	15	20	20	30	9	18	—
サイドロックM型⑤	6	6	8	8	12	6	12	—
サイドロックO型⑥	6	6	8	8	12	6	12	—
キャップ⑦	12	12	12	12	12	8	8	—

◎別寸の部品数は受注内容に準じます。

安全に関するご注意




安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この説明書は大切に保管してください。


⚠ 注意

- この製品を管理される方を定め、下記の場合に対して各々の注意内容がもれなく伝達されるようにこの説明書を取り扱ってください。
- この製品はスノコです。用途以外の使用はしないでください。
- 〈設置上の注意〉
- 滑りやすい床面や凹凸のある床面では使用しないでください。スノコが滑って転倒のおそれがあります。
- 〈利用上の注意〉
- スノコを走り抜けたり急に立ち止まらないでください。スノコが滑って転倒のおそれがあります。
- 経年変化により割れることがあります。手、足など傷つけないようご注意ください。
- 〈組立上の注意〉
- 組み立てるときは手袋をはめてください。手などを傷つけるおそれがあります。


- (1) 梱包から各部品を取り出し、上記の数量を確認してください。
- (2) スノコ①全てをウラ返しにして(➡)印を同じ方向に並べます。そしてキャップ⑦をスノコに差し込んでください。〈図1〉
- (3) スノコの両側の各穴にスペーサー②を合わせるように接合させます。〈図2〉

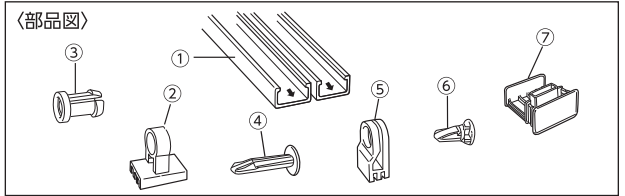


- (4) 次に、スノコ、スペーサーの穴全部にロックM型③を差し込みます。先端のモリ状がスノコの穴より出ているか確認してください。
- (5) そして、ロックO型④をロックM型③の穴にパチンと音が(モリ状が開く音)するまで差し込んでください。同様にして全てのスノコを組み合わせます。〈図3〉

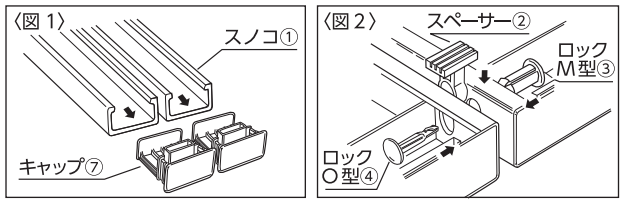

- (6) 連結されたスノコの両側の各穴にサイドロックM型⑤の穴を合わせるように差し込んでください。〈図4〉
- (7) 次に、サイドロックO型⑥をサイドロックM型⑤の穴にパチンと音がするまで差し込んでください。そのときサイドロックM型⑤の内側を指でささえてモリ状を開きやすくしてください。

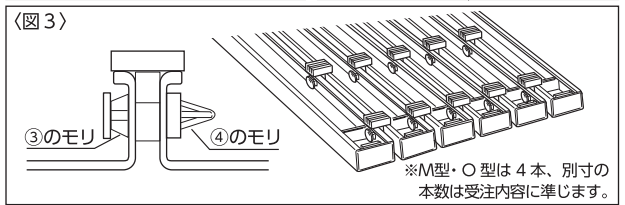

- (8) これで出来上がりです。最後に各ロックのモリ部分が十分に開いているか確かめてください。〈図5〉
開きが不完全ですとスノコがはずれることがあります。

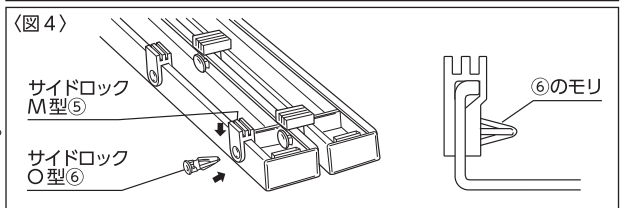

■廃棄される場合

○廃棄される場合は専門業者または公的機関にご相談ください。

品質表示

スノコ	塩化ビニル樹脂
キャップ	ポリエチレン

※スノコは抗菌防カビ剤配合
MADE IN JAPAN

山崎産業ホームページ



商品に関するお問い合わせ
カスタマーサービスセンター

フリーコール 0120-941-239
FAX 03-5677-3406
(9:00~12:00 13:00~17:00
但し、土・日・祝日を除く)

ホームページ www.yamazaki-sangyo.co.jp

CONDOR
Trust of the Quality

山崎産業株式会社

第二営業本部 〒136-0075 東京都江東区新砂 1-13-5
山崎産業東京総合センタービル4F
TEL (03) 5677-3402