


EA997RK-20

EA997RK-20 人工芝

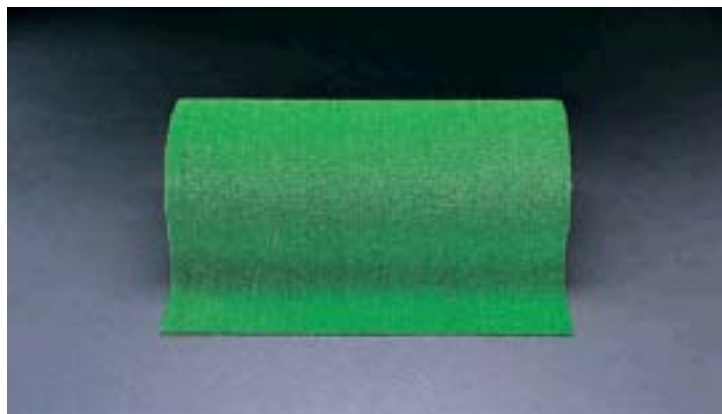

サイズ...91cm × 20m

パイル長...7mm

材質...パイル:ポリプロピレン100%(織度:1780dt)

基布...ポリプロピレン(平織り)

バックング...SBR(合成ゴム)コーティング

総重量...18kg(1m当たり0.9kg)

防災許可番号...E.O.960207

引張強度試験

試験方向	測定値
タテ	629N
ヨコ	459N

引張伸度試験

試験方向	測定値
タテ	20%
ヨコ	12%

引裂強度試験

試験方向	測定値
タテ	135N
ヨコ	140N

パイル引抜試験

2本つかみ	18N
-------	-----

磨耗強度試験

磨耗強度	513mg
------	-------

上記試験内容はJIS L-1023に準拠
データは測定値であり保証値ではありません