

# ブラシマットL




ジョイントマット プラシタイプ 塩ビ不使用

スロープフチ取付可能 組合せ可能マット※2 ファインフローアー、ジョイント人工芝ホームタイプ


- 材質 本体・ブラシ台/エチレン酢酸ビニール (EVA) ブラシ/ナイロン
- カラー グリーン・グレー
- 1㎡重量 約5kg

|      | サイズ          |
|------|--------------|
| 本体   | 300×300×24mm |
| 中フチ+ | 50×300×18mm  |
| 中フチ- | 50×300×18mm  |
| コーナー | 50×50×18mm   |

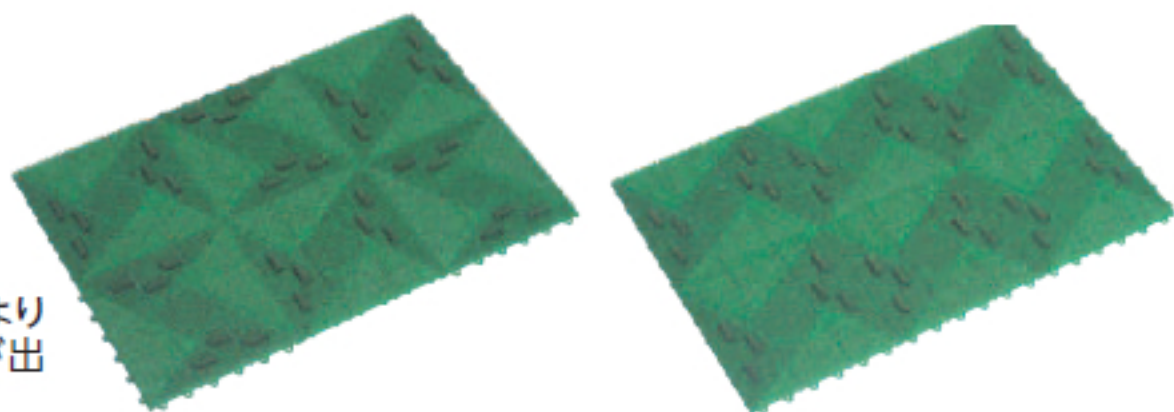


■ 組み合わせにより2タイプ模様が出ます。

- スノコ+芝+ブラシの三機能をひとつにした機能性の高いジョイントマットです。
- ファインフローアー、ジョイント人工芝生ホームタイプとジョイントが可能ですので総合的な配置が可能です。

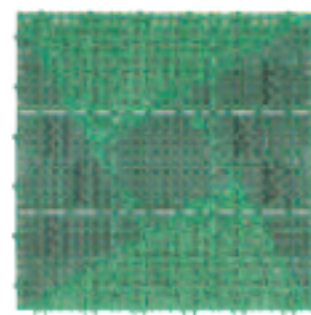

■ グリーン

| 品番       | EA品番       | 規格   |
|----------|------------|------|
| 402-2000 | EA997RR    | 本体   |
| 402-2100 | EA997RR-1  | 中フチ+ |
| 402-2110 | EA997RR-1A | 中フチ- |
| 402-2120 | EA997RR-2  | コーナー |

 


■ グレー

| 品番       | EA品番       | 規格   |
|----------|------------|------|
| 402-2010 | EA997RS    | 本体   |
| 402-2130 | EA997RS-1  | 中フチ+ |
| 402-2140 | EA997RS-1A | 中フチ- |
| 402-2150 | EA997RS-2  | コーナー |



+ 中フチ - コーナー

■ 中フチ

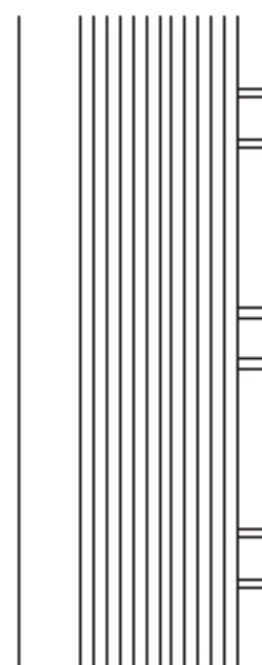

■ 本体

