



ゴム板 (粘着付)

品番	参考上代	サイズ	入数
KGR-1053T	オープン	1mm× 50mm×300mm	5
KGR-1103T	オープン	1mm× 100mm×100mm	5
KGR-2053T	オープン	2mm× 50mm×300mm	5
KGR-2102T	オープン	2mm× 100mm×100mm	5
KGR-3053T	オープン	3mm× 50mm×300mm	5
KGR-3103T	オープン	3mm× 100mm×100mm	5
KGR-5053T	オープン	5mm× 50mm×300mm	5
KGR-5103T	オープン	5mm× 100mm×100mm	5

円柱ゴム

品番	参考上代	サイズ	入数
KGR-55	オープン	50mm丸× 50mm	5
KGR-224	オープン	25mm丸× 200mm	5

角棒ゴム

品番	参考上代	サイズ	入数
KGR-112	オープン	10mm× 10mm×200mm	5
KGR-222	オープン	20mm× 20mm×200mm	5
KGR-332	オープン	30mm× 30mm×200mm	5

S型防振ゴム

品番	参考上代	サイズ	入数
KWGS-75	オープン	10mm× 75mm× 75mm	5
KWGS-100	オープン	10mm× 100mm× 100mm	5



低反発ウレタン

品番	参考上代	サイズ	入数
KTU-510	オープン	100mm× 100mm× 5mm	5
KTU-520	オープン	200mm× 200mm× 5mm	5
KTU-530	オープン	300mm× 300mm× 5mm	5

ウレタンスポンジ

品番	参考上代	サイズ	入数
KP-1300	オープン	300mm× 300mm× 10mm	5

低反発ウレタン (粘着付)

品番	参考上代	サイズ	入数
KTU-511T	オープン	100mm× 100mm× 5mm	5
KTU-521T	オープン	200mm× 200mm× 5mm	5
KTU-531T	オープン	300mm× 300mm× 5mm	5

ノンスリップネット


 
品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
KNS-1010	オープン	100mm× 100mm× 約 1.5mm	グレー	10
KNS-1015	オープン	100mm× 100mm× 約 1.5mm	白	10
KNS-3030	オープン	300mm× 300mm× 約 1.5mm	グレー	10



エスゴムマット

品番	参考上代	サイズ	入数
SGM3-30-1~3	オープン	300mm× 300mm× 5mm	5

1.グレー 2.緑 3.黒

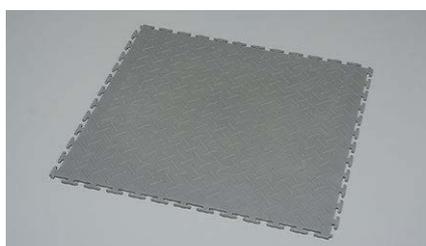

かんたんに連結して用途に合わせて使用いただけます

エスゴムマット 連結タイプ

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
KSGM-500	¥2,980	内寸:約503mm×503mm×5mm 外寸:約523mm×523mm×5mm	合成ゴム	1	12	

参考上代には、消費税は含まれておりません。