

NRスポンジ

反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として



材質:天然ゴム系

■特性表

使用温度: -20℃~+60℃	
耐候性 △	反発弾性 ○
耐油性 ×	耐摩耗性 ◎
耐熱性 ○	引裂強度 ○
耐寒性 ○	耐オゾン性 ×
耐薬品性 ×	耐老化性 △

ゴム

スポンジ

ポリウレタン・フィルター

スポンジ  
ロール巻

押出材

ドラム巻

エラストマー  
ゴム板

3mm厚


品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KSNR-10033	オープン	30mm×1000mm×3mm	5	
KSNR-10034T	オープン	30mm×1000mm×3mm	5	テープ付
KSNR-10053	オープン	50mm×1000mm×3mm	5	
KSNR-10054T	オープン	50mm×1000mm×3mm	5	テープ付
KSNR-10103	オープン	100mm×1000mm×3mm	5	
KSNR-10104T	オープン	100mm×1000mm×3mm	5	テープ付

5mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KSNR-10035	オープン	30mm×1000mm×5mm	5	
KSNR-10036T	オープン	30mm×1000mm×5mm	5	テープ付
KSNR-10055	オープン	50mm×1000mm×5mm	5	
KSNR-10056T	オープン	50mm×1000mm×5mm	5	テープ付
KSNR-10105	オープン	100mm×1000mm×5mm	5	
KSNR-10106T	オープン	100mm×1000mm×5mm	5	テープ付
KSNR-12005	オープン	1000mm×2000mm×5mm	1	

10mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数
KSNR-12012	オープン	1000mm×2000mm×10mm	1

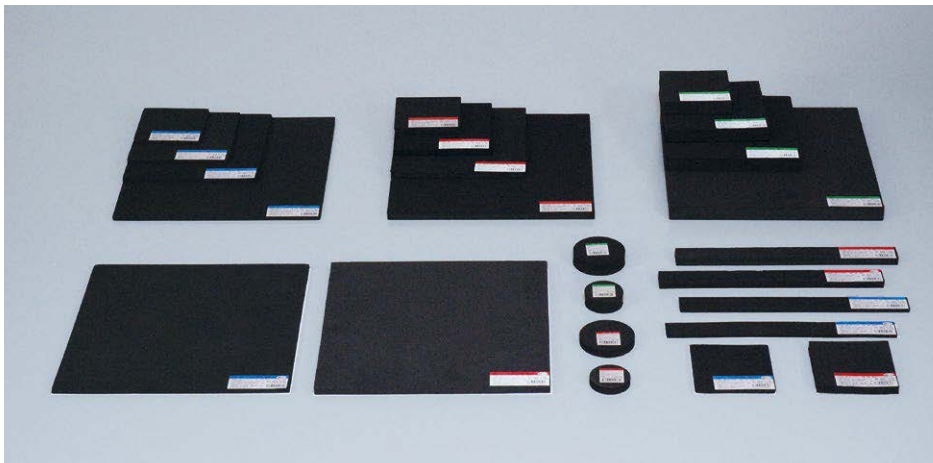

5mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KSNR-105	オープン	100mm×100mm×5mm	5	
KSR-5101T	オープン	100mm×100mm×5mm	5	テープ付
KSNR-155	オープン	150mm×150mm×5mm	5	
KSNR-205	オープン	200mm×200mm×5mm	5	
KSNR-305	オープン	300mm×300mm×5mm	5	
KSNR-306T	オープン	300mm×300mm×5mm	5	テープ付
KSNR-3305	オープン	30mm×300mm×5mm	5	
KSNR-3306T	オープン	30mm×300mm×5mm	5	テープ付

10mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
KSNR-110	オープン	100mm×100mm×10mm	5	
KSR-1011T	オープン	100mm×100mm×10mm	5	テープ付
KSNR-151	オープン	150mm×150mm×10mm	5	
KSNR-210	オープン	200mm×200mm×10mm	5	
KSNR-310	オープン	300mm×300mm×10mm	5	
KSNR-312T	オープン	300mm×300mm×10mm	5	テープ付
KSNR-3310	オープン	30mm×300mm×10mm	5	
KSNR-3311T	オープン	30mm×300mm×10mm	5	テープ付

20mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数
KSNR-120	オープン	100mm×100mm×20mm	5
KSNR-152	オープン	150mm×150mm×20mm	5
KSNR-220	オープン	200mm×200mm×20mm	5
KSNR-320	オープン	300mm×300mm×20mm	5

30mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数
KSNR-130	オープン	100mm×100mm×30mm	5
KSNR-330	オープン	300mm×300mm×30mm	5

丸型10mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数
KSR-150	オープン	50mm丸×10mm	5
KSR-170	オープン	70mm丸×10mm	5

丸型20mm厚

品番	参考上代	サイズ	入数
KSR-250	オープン	50mm丸×20mm	5
KSR-270	オープン	70mm丸×20mm	5

特性用途  
比較表