


EA997XE-1～-10 羊毛フェルト

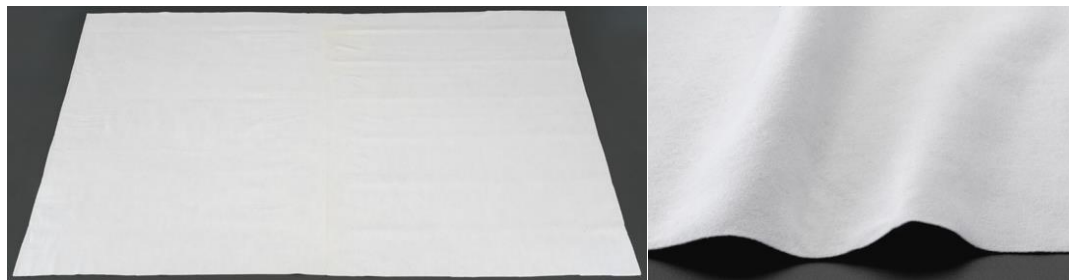

- 用途 … 自由に切って、クッション・緩衝材に

品番	サイズ(mm)			重量 (g)
	厚み	幅	長さ	
EA997XE-1	1.0	1,820	1,000	419
EA997XE-1.5	1.5			628
EA997XE-2	2.0			837
EA997XE-3	3.0			1,256
EA997XE-4	4.0			1,675
EA997XE-5	5.0			2,093
EA997XE-6	6.0			2,512
EA997XE-8	8.0			3,349
EA997XE-10	10.0			4,186

【裁断・全抜き加工例】



- 材質 … 羊毛フェルト(羊毛60%、レーヨン40%、白色)

■材質特性

材質	羊毛 Wool	レーヨン Rayon	ポリエステル PET	ナイロン Nylon	ポリプロピレン P.P	パラアラミド P-Aramid
比重 [g/cm ³]	1.32	1.50	1.38	1.14	0.91	1.44
強度 [g/de]	1.4	2.7	5.3	6.2	6.2	22
伸び率 [%]	29	18	34	41	19	4
公定水分率 [%]	15	11	0.4	4.5	0	7
耐熱性(常用温度) [°C]	100	100	130	120	80	180
溶解点or分解点 [°C]	130	190	260	253	165	427
限界酸素指数(L.O.I)	25	20	20	20	19	26
熱伝導率 [×10 ⁻⁴ cal/cm·sec·°C]	0.9	5.5	5.1	6	3.3	4.2
耐酸性	○	×	○	×	◎	×
耐アルカリ性	×	○	×	○	◎	○

◎非常に優れている ○優れている ×悪い