

スポンジ・パッキン

EA997XR- 310 ~ - 515

(商品コードSP)

RoHS



■取付例



用途


各種配電盤の窓枠、扉間の防水及びパッキンにご使用ください。

特長

フォーム部は難燃性で弾力性、耐久性に富んでいます。

材質

ネオプレン100% (独立発泡) 接着テープ付

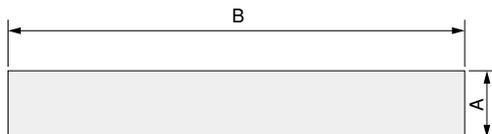

Dスポンジ

難燃性 (UL規格合格品)

耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。 硬度 約25°

品番	A×B×定尺(m)	
PDR-3-10T	3×10×20	EA997XR-310
PDR-3-15T	3×15×20	EA997XR-315
PDR-3-20T	3×20×20	EA997XR-320
PDR-3-25T	3×25×20	EA997XR-325
PDR-3-30T	3×30×20	EA997XR-330
PDR-5-15T	5×15×20	EA997XR-515
PDR-5-20T	5×20×20	EA997XR-520
PDR-5-25T	5×25×20	EA997XR-525
PDR-5-30T	5×30×20	EA997XR-530
PDR-5-40T	5×40×20	EA997XR-540

	Dスポンジ
見掛比重 (g/cm ³)	0.22
硬度 (°)	25
引張強度 (kgf/cm ²)	10.8
引裂強度 (kgf/cm ²)	2.5
伸び (%)	170
圧縮永久歪み率 (%)	6.3
使用可能温度 (°C)	-20~100
コーティング	なし
難燃性	◎ (UL94-HBF合格)
耐水性	◎
耐候性	◎
耐久性	◎