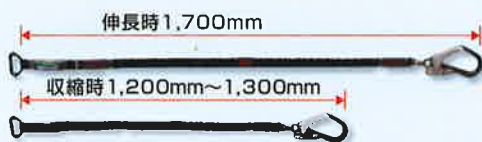


NOVIRON HARNESS ノビロンハーネス

NOVIRON®

伸縮自在・軽量・コンパクトで
キンクの起きないランヤード付き

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。中央のNOVIRONマークが目印です。(特許・意匠登録済)

ランヤード：伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時1,200mm～1,300mm、伸長時1,700mm)／フック FS-93SV(軽量・SV回転)ショックアブソーバ付

肩ベルト
フックハンガー付アクションフリージョイント
360°回転＋
折りたたみ自在

R-502-NV-OR

胸ベルト付



R-504-NV

胸ベルト無(胸ベルト着脱可)／腿ベルト水平型



左記のQRコードより
動画でご覧頂けます
YouTube

R-502-NV

胸ベルト付

型番	肩ベルト	胸ベルト	腿ベルト	重さ	ベルト色
R-502-NV-OR	幅45mmフックハンガー付	幅50mmワンタッチバックル	幅45mm／ワンタッチバックル	約2,140g	OR
R-502-NV-P	幅45mmフックハンガー付	幅50mmワンタッチバックル	幅45mm／ワンタッチバックル	約2,140g	P

R-504-NV

胸ベルト無(胸ベルト着脱可)／腿ベルト水平型

型番	肩ベルト	胸ベルト	腿ベルト	重さ	ベルト色
R-504-NV	幅45mmフックハンガー付	幅50mmベルト取付可能	幅45mm(水平型)／ワンタッチバックル	約1,740g	DG

R-510-NV

胸ベルト無

型番	肩ベルト	胸ベルト	腿ベルト	重さ	ベルト色
R-510-NV	幅45mmフックハンガー付	—	幅45mm／パススルーバックル	約1,240g	BL4
R-510-NV-BLK	幅45mmフックハンガー付	—	幅45mm／パススルーバックル	約1,240g	BLK

R-514-NV

胸ベルト無／腿ベルト水平型

EA998FD-26

型番	肩ベルト	胸ベルト	腿ベルト	重さ	ベルト色
R-514-NV	幅45mmフックハンガー付	—	幅45mm(水平型)／パススルーバックル	約1,520g	BL2