


「つかい帯」X

「墜落制止用器具」新規格対応品



ライトを当てると、ハーネスが反射します（イメージ図）

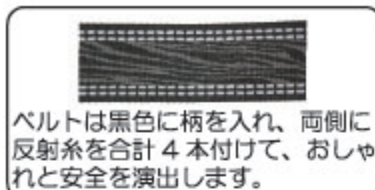

ベルトは黒色に柄を入れ、両側に反射糸を合計4本付けて、おしゃれと安全を演出します。



全ての金具部分をアルミ製にし、軽量化を図っています。



左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。



着脱が容易なワンタッチバックル。逆向きでは挿せない安全設計です。



肩パッドと腿パッドを標準装備！型崩れを防止し、着心地が良く、又着脱が容易です。



墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。



サービス品として収納袋をお付けしており、持ち運びに便利です。

つかい帯 X (EA998PE-1)

フルハーネス本体のみ / アルミバックル作業ベルト付

型番：PS-H001-BLK

100kg 対応（体重 + 装備品）

規格 / 素材

- ・肩 / 腿 / 尻当てベルト：幅 45mm 黒色（ポリエステル）
- ・胸ベルト：幅 25mm 黒色（ポリエステル）
- ・連結調節具：アルミニウム
- ・胸バックル：ワンタッチ式（アルミニウム）
- ・腿バックル：ワンタッチ式（アルミニウム）
- ・D 環：アルミニウム JIS7075
- ・背中プレート：ポリエチレン樹脂
- ・フックハンガー：ポリエチレン樹脂
- ・背あて肩パッド / 腿パッド：EVA 樹脂
- ・質量：約 1,390g
- ・サイズ：フリーサイズ（身長約 150cm ~ 約 190cm）

※装備品を含めた体重が、100kg を超えた場合、別途ご相談してください。

フルハーネス用ランヤード タイプ1ランヤード

- ・フックはアルミ合金を採用した軽量タイプで左右色違いにしています。
 - ・100kg 対応（体重 + 装備品）
- ※装備品を含めた体重が、100kg を超えた場合、別途ご相談してください。



□ 衝撃吸収ストラップ式 2 丁掛けランヤード



仕様 (EA998PE-13)

型番：PS-LWS4135
ショックアブソーバ：第一種
長さ：約 1,350mm
重さ：約 1,020g
フック類：アルミ製
最大自由落下距離：2,000mm
落下距離：4,200mm

□ 蛇腹式 2 丁掛けランヤード



仕様 (EA998PE-12)

型番：PS-LWJ4170
ショックアブソーバ：第一種
長さ：約 1,700mm（最大伸長）
重さ：約 990g
フック類：アルミ製
最大自由落下距離：2,300mm
落下距離：4,500mm

□ 巻取式 2 丁掛けランヤード（ロック装置なし）



仕様 (EA998PE-11A)

型番：PS-LWR4170
ショックアブソーバ：第一種
長さ：約 1,700mm（最大伸長）
重さ：約 990g
フック類：アルミ製
最大自由落下距離：2,300mm
落下距離：4,500mm