

反射材 + 耐滑性 NS618 白静電

静電気帯電防止付プロスニーカー



汚れにくい

防汚加工を施した甲被

つま先部・鋼製先芯

つま先をしっかり守る
鋼製先芯

耐滑アウトソール

JSAA規格付加的性能
耐滑性 認定


再帰反射材

夜間作業も安心な再帰反射材

抗菌処理を施した ライニング

EVAミッドソール

柔軟性とクッション性に富んだ
高弾力ミッドソール

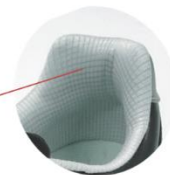

安全・快適な作業靴

JSAA規格 A種 静電気帯電防止性
かかと部の衝撃エネルギー吸収性
耐滑性 認定品



耐滑性



衝撃吸収



静電



再帰反射材



静電仕様

靴底から静電気を逃がす静電仕様



女性サイズ
対応モデル
(22.0cm~)

- 主な仕様： ●規格：JSAA規格 A種 静電気帯電防止性 かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 認定品
●サイズ(EEE)/商品コード：22.0~23.5 cm(2313401) 24.0~27.0・28.0・29.0cm(2313400)
●甲被：人工皮革 ●重量(g/足26cm)：660g ●先芯：鋼製先芯 ●靴底：EVA+ラバー