


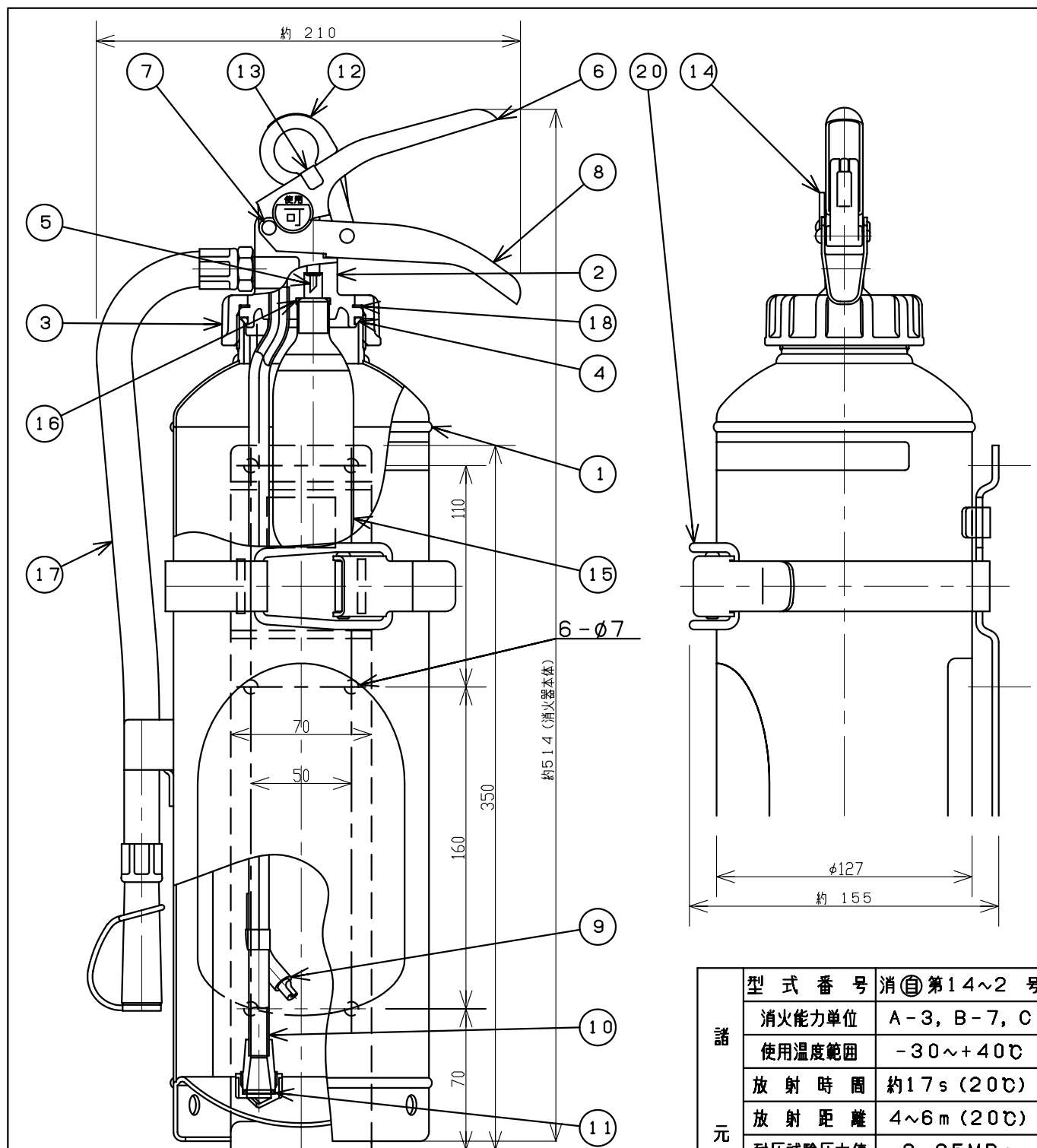

付属品 : M6X25六角ボルト、ナット、バネ座金 6セット

諸 元	型 式 番 号	消④第14~2 号
	消火能力単位	A-3, B-7, C
	使用温度範囲	-30~+40℃
	放 射 時 間	約17s (20℃)
	放 射 距 離	4~6m (20℃)
	耐圧試験圧力値	2.35MPa
	総 質 量	約6.2kg (ブACKET別)

7	起動レバーピン		14	チェックマーク		21		
6	起 動 レバー		13	安全栓、封印		20	ブACKET Ass'y	
5	封板孔アケ 矢		12	安 全 栓		19		
4	上ブタパッキン	Oリング G-No.3	11	防 湿 封 板		18	防 水 パッキン	
3	上 ブ タ	口金 M64x2.0	10	薬剤サイホン管		17	ホース Ass'y	ホース長さ340 ノズル径φ5.0
2	起動装置 Ass'y		9	ガスサイホン管		16	O リ ャ ン グ	P-12
1	容 器 Ass'y	高さ410	8	把 手		15	加圧用ガス容器	C60 ㊤ N
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考