


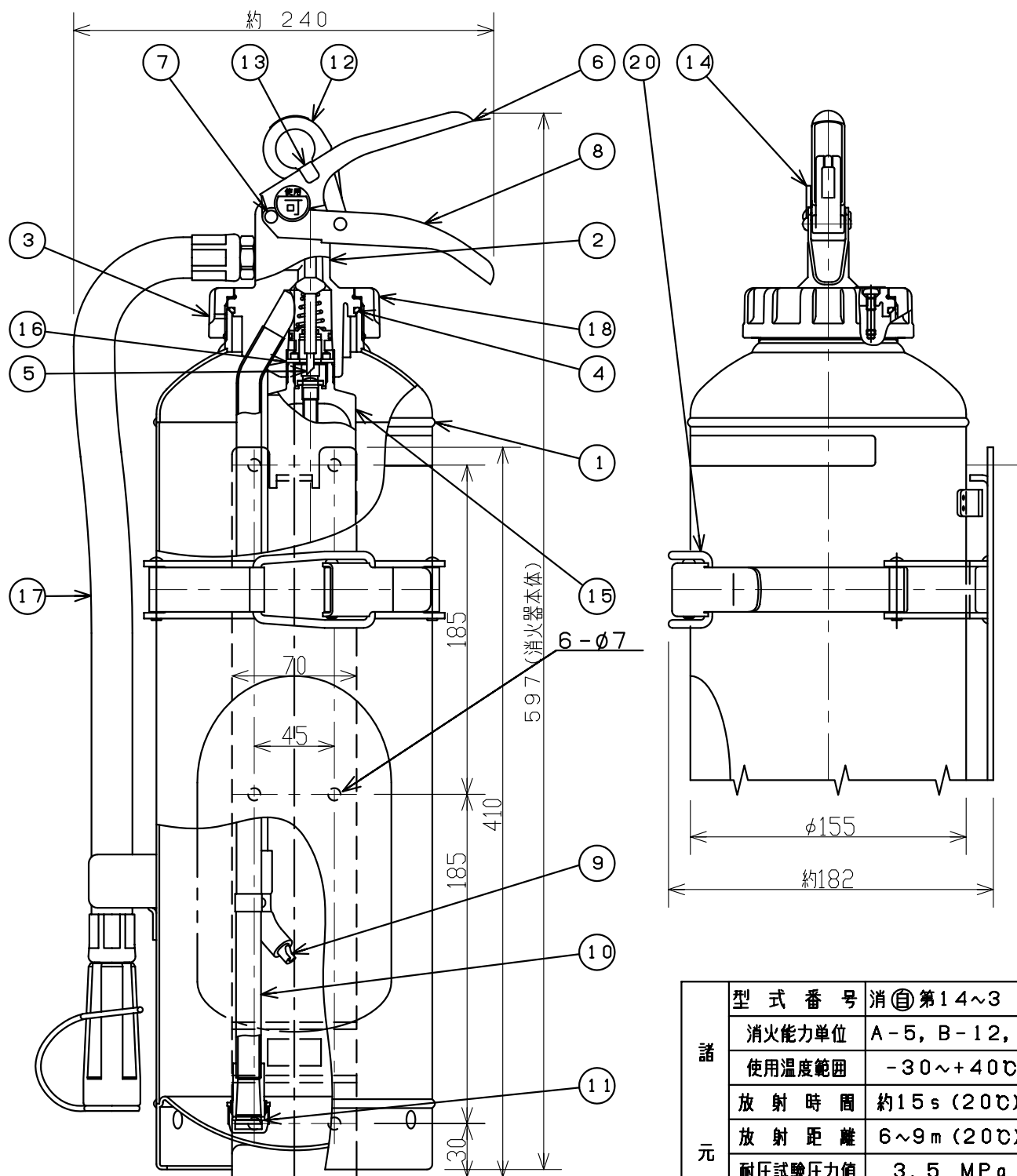

付属品 : M6×25六角ボルト、ナット、バネ座金 6セット

|        |         |                      |
|--------|---------|----------------------|
| 諸<br>元 | 型 式 番 号 | 消⑨第14~3号             |
|        | 消火能力単位  | A-5, B-12, C         |
|        | 使用温度範囲  | -30~+40℃             |
|        | 放 射 時 間 | 約15s (20℃)           |
|        | 放 射 距 離 | 6~9m (20℃)           |
|        | 耐圧試験圧力値 | 3.5 MPa              |
|        | 総 質 量   | 約11.5kg<br>(ブACKET別) |

|    |               |             |    |         |    |    |              |                                       |
|----|---------------|-------------|----|---------|----|----|--------------|---------------------------------------|
| 7  | 起動レバーピン       |             | 14 | チェックマーク |    | 21 |              |                                       |
| 6  | 起 動 レバー       |             | 13 | 安全栓、封印  |    | 20 | ブACKET Ass'y |                                       |
| 5  | 封板孔アケ 矢       |             | 12 | 安 全 栓   |    | 19 |              |                                       |
| 4  | 上ブタパッキン       | Oリング G-No.8 | 11 | 防 湿 封 板 |    | 18 | 防 水 パッキン     |                                       |
| 3  | 上 ブ タ         | 口金 M78×2.0  | 10 | 薬剤サイホン管 |    | 17 | ホース Ass'y    | ホース長さ460<br>ノズル径φ7.0                  |
| 2  | 起動装置 Ass'y    |             | 9  | ガスサイホン管 |    | 16 | パ ッ キ ン      | φ26.7×φ16.4                           |
| 1  | 容 器 A s s ' y | 高さ483       | 8  | 把 手     |    | 15 | 加圧用ガス容器      | CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 126g⑨ |
| 記号 | 部品名称          | 備考          | 記号 | 部品名称    | 備考 | 記号 | 部品名称         | 備考                                    |