
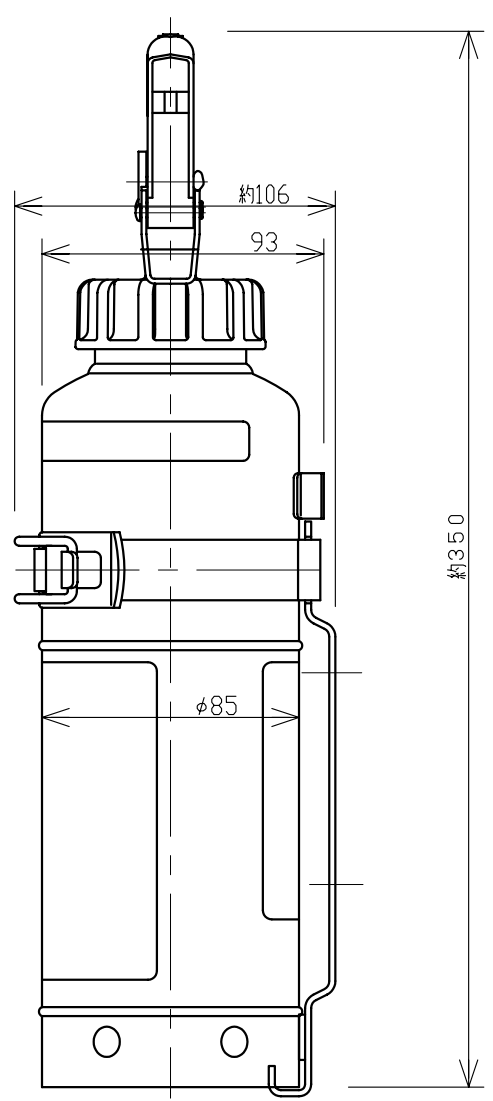


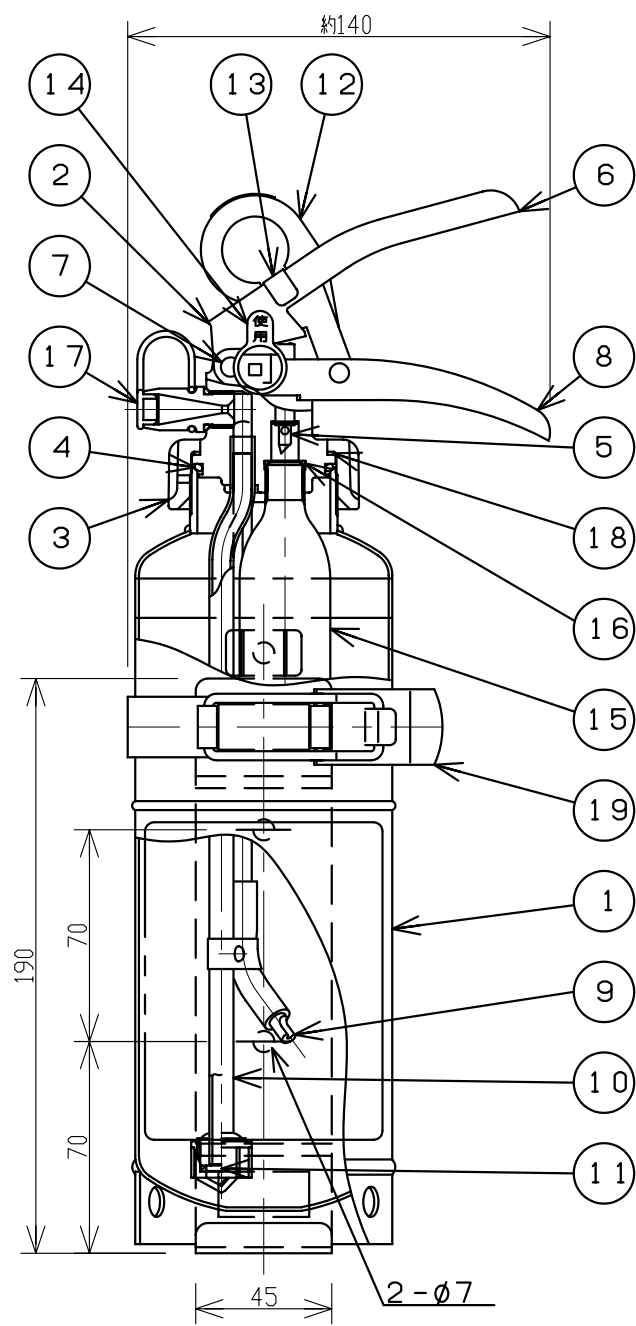

付属品 : 5×12タッピンネジ、歯付座金 2セット

記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考
9	ガスサイホン管		18	防水パッキン		諸 元	型 式 番 号	消⑤第14~1号
8	把 手		17	ノズル Ass'y	ノズル径φ2.5		消火能力単位	A-1, B-2, C
7	起動レバーピン		16	O リ ン グ	P-10		使用温度範囲	-20~+40℃
6	起 動 レバー		15	加圧用ガス容器	CO ₂ 30g		放 射 時 間	約14s (20℃)
5	封板孔アケ矢		14	チェックマーク			放 射 距 離	2~4m (20℃)
4	上ブタパッキン	Oリング No. 26	13	安全栓、封印			耐圧試験圧力値	3.75MPa
3	上 ブ タ	口金M50×1.5	12	安 全 栓			総 質 量	約2.15kg (ブラケットを除く)
2	起動装置 Ass'y		11	防湿封板		20		
1	容 器 Ass'y	高さ 257	10	薬剤サイホン管		19	ブラケット Ass'y	
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考