
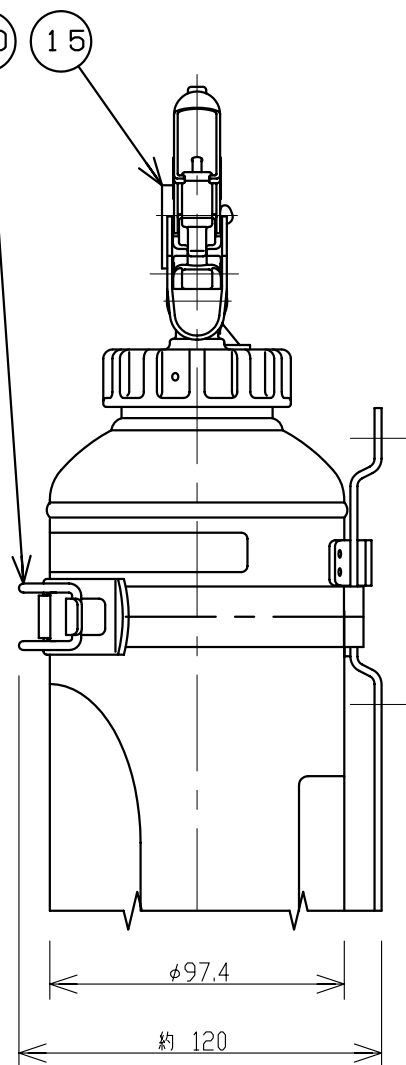


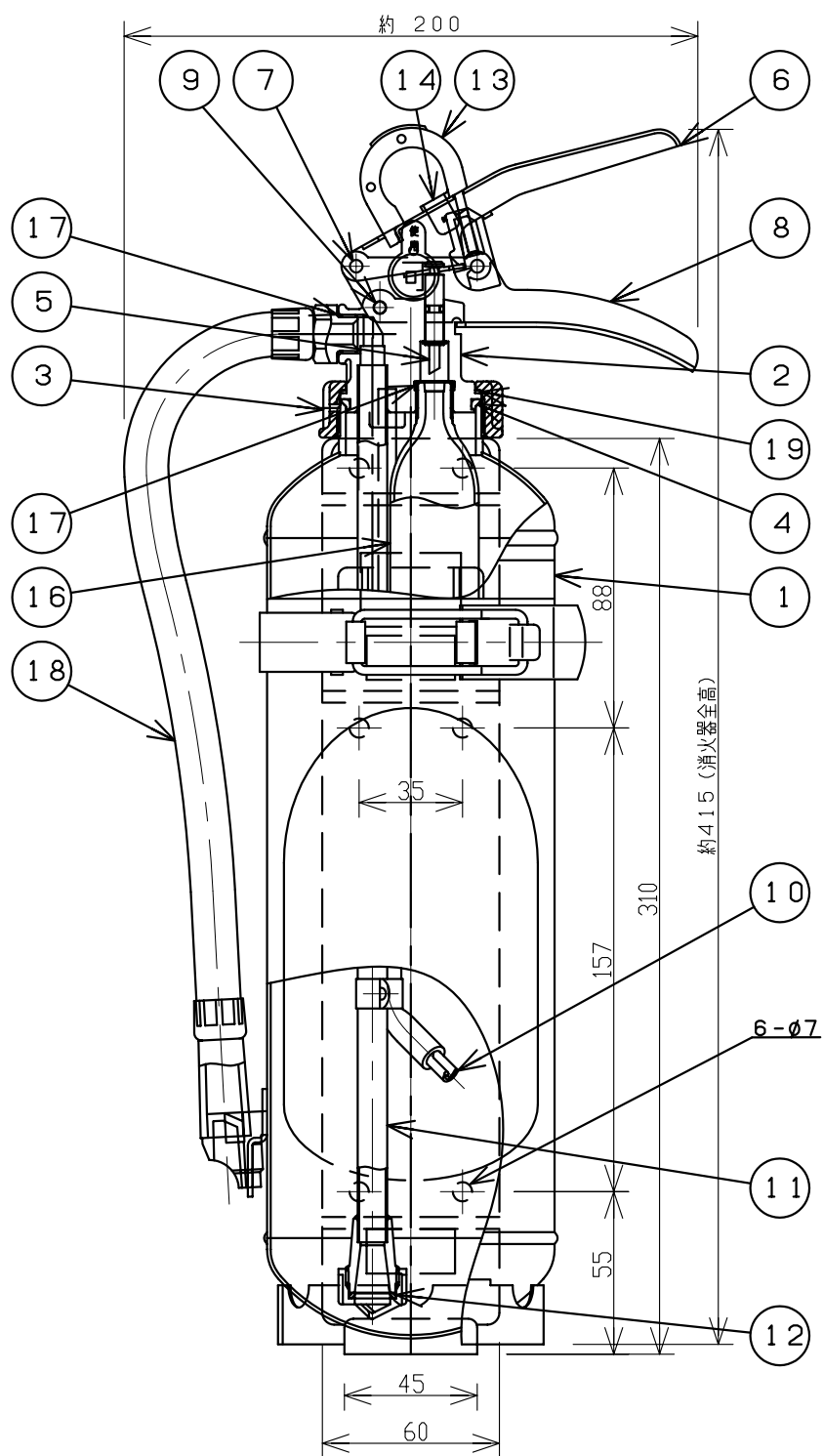

付属品 : M6X25六角ボルト、ナット、バネ座金 6セット

諸 元	型 式 番 号	消④第14~6 号
	消火能力単位	A-1, B-3, C
	使用温度範囲	-20~+40℃
	放 射 時 間	約14s (20℃)
	放 射 距 離	3~6m (20℃)
	耐圧試験圧力値	3.25MPa
	総 質 量	約3.3kg (ブACKET別)

7	起動レバーピン		14	安全栓、封 印		21		
6	起 動 レバー		13	安 全 栓		20	ブACKET Ass'y	
5	封板孔アケ 矢		12	防 湿 封 板		19	防 水 パッキン	
4	上ブタパッキン	Oリング No. 26	11	薬剤サイホン管		18	ホース Ass'y	ホース長さ270 ノズル径φ3.7
3	上 ブ タ	口金M50×1.5	10	ガスサイホン管		17	O リ ン グ	P-10
2	起動装置 Ass'y		9	把 手 ピ ン		16	加圧用ガス容器	CO ₂ 38g
1	容 器 Ass'y	高さ319	8	把 手		15	チェックマーク	
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考