

加圧式粉末ABC消火器

HYPER KING

ハイパーキング

EFC20D



普通火災用

油火災用

電気火災用

高い放射圧で 初期消火力に優れる 加圧式消火器

ハイパーキングのPOINT

- 1 高い放射圧を誇る加圧式を採用
- 2 キズ・サビを防ぐ底部樹脂加工
- 3 薬剤の40%以上がリサイクル

日本製

加圧式粉末ABC消火器

ハイパーキング EFC20D

型 式 番 号	消第27～25号	総 質 量	約11.5kg
消 火 薬 剤	粉末(ABC)6.0kg	全高×全幅×胴径(約mm)	595×240×155
能 力 単 位	A-5・B-12・C	放 射 時 間	約15秒
使用温度範囲	-30℃～+40℃	放 射 距 離	6～9m



再生消火薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ
グリーン購入法に対応

POINT

1 高い放射圧を誇る加圧式を採用


加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。

2 キズ・サビを防ぐ底部樹脂加工

底部には樹脂加工を施し、床面を傷から守ります。またマジックホール構造により、サビなどの劣化原因となる湿気を底部から逃がします。

3 薬剤の40%以上がリサイクル

不要消火器から取り出した薬剤を再生し、40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は、植物の肥料に再生しています。

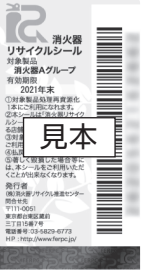

新品用「消火器リサイクルシール」が貼付されています

「消火器リサイクルシール」が目印。廃棄時に費用がかかりません。


消火器の安全な回収とリサイクルのため、廃棄にはリサイクルシールが必要です。2010年1月1日以降に製造された消火器にはリサイクルシールが貼られており、リサイクル費用*がかかりません。

*リサイクル費用とは、消火器を解体・選別・リサイクルする費用です。回収のための収集運搬・保管費用は含まれておりません。

1 安全栓を引き抜く
PULL OUT THE SAFETY RING



2 ホースをはずし火元に向ける
REMOVE THE HOSE FROM THE HOLDER

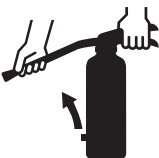

3 レバーを強くにぎる
SQUEEZE THE PUNCTURE LEVER




ECO 再生消火薬剤を40%以上使用。回収およびリサイクルシステムを持つ消火器。グリーン購入法に対応

A リサイクルシールA〜小型ABC粉末消火器、住宅用消火器、小型BC粉末消火器、強化液消火器、二酸化炭素消火器ほか

STOP レバーを放すと一時的に放射をストップできる
開閉式バルブ付きの消火器

構造図

EFC20D

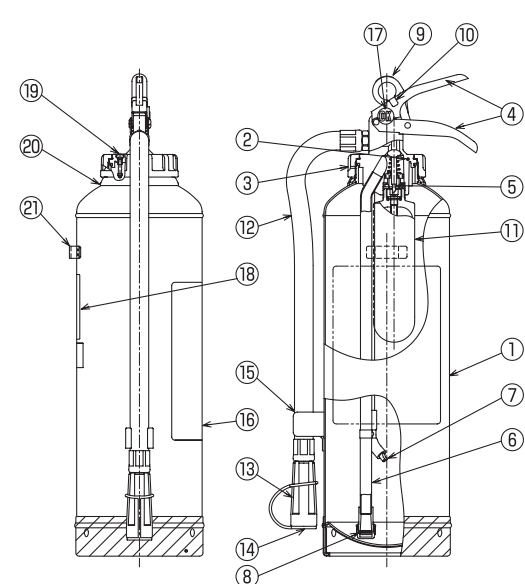

①本体容器 ②上部金具 ③キャップ ④レバー ⑤カッター

⑥サイホン管 ⑦ガス導入管 ⑧粉上り防止封板 ⑨安全栓 ⑩安全栓封印

⑪加圧用ガス容器 ⑫ホース ⑬ノズル ⑭ノズルキャップ ⑮ホース受

⑯ラベル ⑰OKマーク ⑱リサイクルシール ⑲排圧栓 ⑳防水カバー

㉑掛け金具

消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早めに更新してください。

※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。 ※リサイクルシール代別途。 ●国家検定合格品

ご用命は

人と地球のいのちを守る

MORITA
モリタ宮田工業株式会社

本社：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目5番7号 TOC有明ウエストタワー19階

www.moritamiyata.com

お問い合わせは、お客様相談室へ

☎ 0467-85-1210

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00
(土・日・祝日は休み)

TP059_2305