

強化液(中性)消火器

SAFEMIST

セーフミスト

VS3A / VF3A



普通火災用

油火災用

電気火災用

お酢のチカラで消火する 身体に優しい消火器



日本製

VS3A

本体希望小売価格(税別)
※リサイクルシール代別途

50,000円

型 式 番 号	消第30~4号	全高×全幅×胴径(約mm)	525×200×127
消 火 薬 剤	強化液(中性)3.0L	放 射 時 間	約30秒
能 力 単 位	A-1・B-1・C	放 射 距 離	6~7m
使用温度範囲	-20℃~+40℃	特 長	受注
総 質 量	約5.5kg		



日本製

VF3A

本体希望小売価格(税別)
※リサイクルシール代別途

30,000円

型 式 番 号	消第30~17号	総 質 量	約6.1kg
消 火 薬 剤	強化液(中性)3.0L	全高×全幅×胴径(約mm)	530×200×127
能 力 単 位	A-1・B-1・C	放 射 時 間	約30秒
使用温度範囲	-20℃~+40℃	放 射 距 離	6~8m

POINT

1 中性薬剤は人に優しく
使用後の復旧が容易

お酢をベースに食品添加物成分から作られた人に優しい中性薬剤を使用。また、薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易。厨房や食品工場、学校・医療施設などに適しています。

2 キズに強いステンレス容器 (VS3A)

容器にキズや破損に強いステンレスを採用し、耐久性を向上させました。ステンレスの質感を生かしたスタイリッシュなデザインで、デザイン性を求められるような場所にもマッチします。

3 キズやサビを防ぐ超硬質塗装 (VF3A)

容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用、サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。

 
4 天ぷら油火災にも効果を発揮

ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。


点検

ゲージの針が
緑色の部分に
あれば正常です。

○ 正常



× 不良

 

新品用「消火器リサイクルシール」が貼付されています


「消火器リサイクルシール」が目印。
廃棄時に費用がかかりません。

消火器の安全な回収とリサイクルのため、廃棄にはリサイクルシールが必要です。2010年1月1日以降に製造された消火器にはリサイクルシールが貼られており、リサイクル費用*がかかりません。

*リサイクル費用とは、消火器を解体・選別・リサイクルする費用です。
回収のための収集運搬・保管費用は含まれておりません。


構造図

VS3A

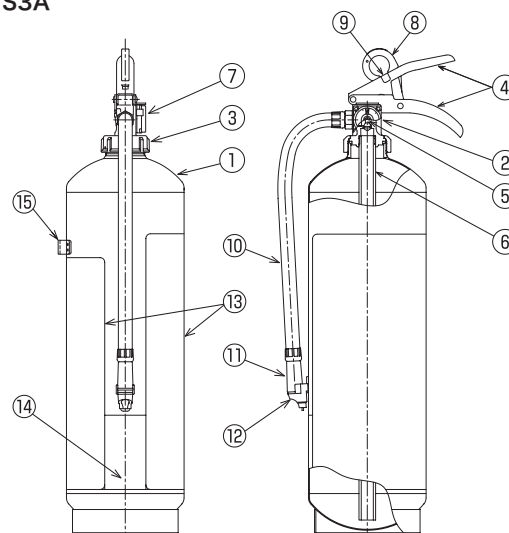

①本体容器 ②上部金具 ③キャップ ④レバー ⑤弁棒 ⑥サイホン管
⑦指示圧力計 ⑧安全栓 ⑨安全栓封印 ⑩ホース ⑪ノズル ⑫ノズル受け
⑬ラベル ⑭リサイクルシール ⑮掛け金具

使い方

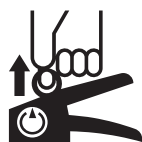1 安全栓を
引き抜く
PULL OUT THE
SAFETY RING2 ホースを
はずし火元
に向ける
REMOVE THE HOSE
FROM THE HOLDER3 レバーを
強くにぎる
SQUEEZE THE
PUNCTURE LEVER

レバーをはなせば
止まります

マークの説明

FLAT 見やすくスッキリしたデザインのフラットゲージが付いた蓄圧式消火器

STOP レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式/バルブ付きの消火器

Non-PFOS 化審法により第一種特定化学物質に指定されたPFOSまたはその塩を含まない製品

A リサイクルシールA…小型ABC粉末消火器、住宅用消火器、小型BC粉末消火器、強化液消火器、二酸化炭素消火器ほか

受注 発注を受けてから生産する受注生産品

消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早めに更新してください。

*掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。 ※リサイクルシール代別途。 ●国家検定合格品

人と地球のいのちを守る

MORITA
モリタ宮田工業株式会社

本社：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目5番7号 TOC有明ウエストタワー19階

www.moritamiyata.com

お問い合わせは、お客様相談室へ

☎ 0467-85-1210

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00
(土・日・祝日は休み)

ご用命は